
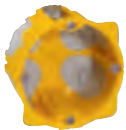
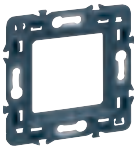













 







Mosaic™

tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
 MÉCANISMES	FINITIONS							
	 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien ⁽¹⁾				
PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 912)								
Prises 2P+T à puits (p. 912)								
Prise 2P+T à puits, borne à vis 4mm ² spéciale rénovation	2 modules	0 771 13	-	-	-			
Prise 2P+T à puits avec volet de protection	2 modules	0 771 19	-	-	-			
Prise 2P à puits (p. 912)								
Prise 2P à puits	2 modules	0 771 10	-	-	-			
Prises spéciales (p. 913)								
Prise équipotentielle	1 module	-	-	-	0 787 00			
	2 modules	-	-	-	0 787 60L			
Prise 2P+T manipulation facile	2 modules	-	-	-	0 771 31			
Prise 2P TBT	1 module	-	-	-	0 771 50			
Prise rasoir Livrée complète avec support et plaque de finition	2 modules	0 775 86	-	-	-			
Standards internationaux (p. 913)								
Prise standard germanique 2P+T 2 modules	-	Existe aussi en rouge antimicrobien ⁽¹⁾ réf. 0 772 20			0 787 02			
	-	0 772 13 ⁽²⁾	-	-	-			
	à détrompage	-	-	-	0 772 14			
	à volet	-	-	-	0 772 19			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : spéciale 4mm² et repiquage