
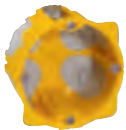
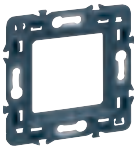







 
 





 
 


Mosaic™

tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS						
								
		Blanc	Noir mat	Alu	Blanc Antimicrobien ⁽¹⁾			
PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 912)								
Chargeurs USB (suite) (p. 902)								
Chargeur 1 USB Type-A + Type-C 3 A / 15 W	2 modules	0 775 92	-	0 793 92	-			
Chargeur USB Type-A + Type-C 3 A / 15 W Mosaic Link	2 modules	0 775 70L	0 791 93L	0 792 93L	-			
Chargeur 1 USB Type-C 30 W Power Delivery	2 modules-	0 775 85L	0 791 85L	0 793 85L	-			
Chargeurs induction (p. 902)								
Chargeur sans fils - induction + chargeur USB Type-A	-	0 775 98	-	-	-			
Chargeur sans fils - induction	-	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L	-			
Chargeur sans fils - induction - version semi-encastree pour espace public 3 A - 10 W	-	0 776 99L	-	-	-			
PRISES INFORMATIQUES (p. 914)								
cat. 6 _A (p. 914)								
Prise RJ 45 cat. 6 _A STP	1 module	0 765 73	0 791 73L	0 794 73	0 765 84 ⁽³⁾			
Prise RJ 45 cat. 6 _A STP	2 modules	0 765 76	0 791 76L	0 794 76 ⁽³⁾	-			
	2 modules	Blanc avec volet vert réf. 0 765 24 Blanc avec volet orange réf. 0 765 25						
Prise RJ 45 cat. 6 _A STP à accès contrôlé	2 modules	0 765 99 ⁽²⁾	-	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

2 : avec volet rouge

3 : Produit commandables à l'unité