
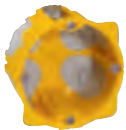
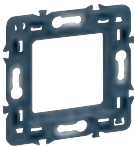






















# Mosaic™

## tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
 MÉCANISMES	FINITIONS							
	 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien <sup>(1)</sup>				
PRISES INFORMATIQUES (SUITE) (p. 914)								
cat. 6 (suite) (p. 914)								
Prise RJ 45 cat. 6 FTP inclinée 90°	2 modules	<b>0 765 92</b> <sup>(3)</sup>	-	0 794 92	-			
Prise RJ 45 cat. 6 UTP	1 module	<b>0 765 61</b> <sup>(3)</sup>	<b>0 794 61L</b>	0 794 61	<b>0 765 81</b>			
Prise RJ 45 cat. 6 UTP	2 modules	<b>0 765 64</b> <sup>(3)</sup>	<b>0 791 64L</b>	0 794 64	-			
Prise RJ 45 cat. 6 UTP à accès contrôlé	2 modules	0 765 94 <sup>(2)</sup>	-	-	-			
Prise RJ 45 cat. 6 UTP inclinée 90°	2 modules	<b>0 765 91</b>	-	-	-			
cat. 5e (p. 915)								
Prise RJ 45 cat. 5e FTP	1 module	<b>0 765 52</b>	-	0 794 52	-			
Prise RJ 45 cat. 5e FTP	2 modules	<b>0 765 55</b>	-	<b>0 794 55</b>	-			
Prise RJ 45 cat. 5e UTP	1 module	<b>0 765 51</b>	-	-	-			
Prise RJ 45 cat. 5e UTP	2 modules	<b>0 765 54</b> <sup>(3)</sup>	-	-	-			
PRISES TRAVERSÉES (p. 916)								
Prise RJ 45 cat. 6 <sub>A</sub> STP	2 modules	<b>0 786 28</b> <sup>(3)</sup>	-	0 786 29	-			
Prise RJ 45 cat. 6 FTP	2 modules	<b>0 786 23</b> <sup>(3)</sup>	-	0 786 27	-			
Prise RJ 45 cat. 6 UTP	2 modules	<b>0 786 22</b>	-	0 786 26	-			
Prise traversée fibre optique 2 x ST	2 modules	<b>0 786 16</b>	-	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

2 : avec volet rouge

3 : Produit commandables à l'unité