









 




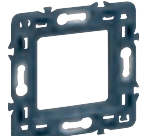







Mosaic™

tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS						
		 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien ⁽¹⁾			
CHAUFFAGE (p. 901)								
Thermostat d'ambiance électronique	2 modules	0 767 20	-	-	-			
Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40	2 modules	0 767 23	-	-	-			
SÉCURITÉ ET PROTECTION (p. 907)								
Parasurtenseur 16 A	2 modules	0 775 40	-	-	-			
Module de rechange pour parasurtenseur	2 modules	-	0 775 41	-	-			
SÉCURITÉ ET PROTECTION (SUITE) (p. 913)								
Relai unipolaire	2 modules	0 766 90	-	-	-			
Disjoncteurs magnéto-thermiques Uni + Neutre 230 VA 2 modules	10 A	0 775 21	-	-	-			
	16 A	0 775 22	-	-	-			
Disjoncteurs différentiels Uni + Neutre 230 VA 2 modules	10 A - 30 mA	0 775 31	-	-	-			
	16 A - 30 mA	0 775 32	-	-	-			
	10 A - 10 mA	0 775 33	-	-	-			
	16 A - 10 mA	0 775 34	-	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface