




0 770 26

0 791 27L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

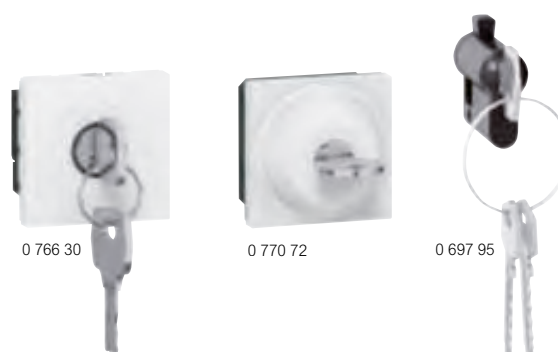

0 766 30

0 770 72

0 697 95

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

**Interrupteurs de volets roulants**

Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volets, stores ou bannes 500 W maxi  
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

- 0 770 26 ○ Blanc
- 0 791 26L ● Noir mat
- 0 792 26 ● Alu
- 0 787 05 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>


**Poussoirs de volets roulants**

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

**Pour 1 volet roulant**

Pour commande par automatisme de moteur de volets, stores ou bannes 500 W maxi (3 positions : montée/stop/descente)

- 0 770 25 ○ Blanc
- 0 792 25 ● Alu


**Pour 1 ou plusieurs volets roulants**

Permet la commande directe de moteurs  
Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 0 676 22 (2 positions : montée/descente)

- 0 770 28 ○ Blanc
- 0 791 28L ● Noir mat
- 0 792 28 ● Alu


**Relais pour commande groupée**

Permet de commander simultanément plusieurs volets  
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm

- 0 676 22


**Commande de VMC**

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques  
Interrupteur 2 positions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V~

- 0 770 27L ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 791 27L ● Noir mat



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

**Interrupteur à clé pour BAES**

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité  
Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un par point d'accès)  
S'utilise impérativement en complément de la télécommande multifonctions 0 625 20/21 (p. 1130)  
2 modules

- 0 766 30 ○ Blanc


**Interrupteurs à clé**

2 modules

**2 positions - clé RONIS**

Par contact inverseur - 6 A - 250 V~  
Clé RONIS n° 601. Extraction de la clé dans les 2 positions

- 0 770 72 ○ Blanc


**2 positions - Barillet européen**

1 contact bipolaire - 6 A - 250 V~  
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95  
Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts, Ouvert ou Fermé.

- 0 770 74 ○ Blanc


**3 positions - clé RONIS**

Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 V~  
Clé RONIS n° 601. Extraction de la clé dans les 3 positions

- 0 770 73 ○ Blanc


**Poussoir à clé**
**3 positions**

Inverseur avec position arrêt 6 A - 250 V~  
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95  
2 modules

- 0 770 75 ○ Blanc


**Interrupteur à badge mécanique**

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 0 898 06 (p. 1010) d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO réf. 0 767 11 (p. 1010)  
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

- 0 784 45 ○ Blanc
- 0 791 35L ● Noir mat



Contact faible capacité :  
30 V~ / 2 A puissance 60 W  
110 V~ / 0,5 A puissance 60 VA  
230 V~ / 0,25 A puissance 60 VA  
Zone d'insertion du badge rétro-éclairée  
A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic (p. 928-929)

**Barillet européen**

- 0 697 95 Barillet européen  
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés



Interrupteur connecté pour volet roulant p. 584

