

## Mosaic™

### Prêt-à-Poser et commandes de volets roulants, VMC

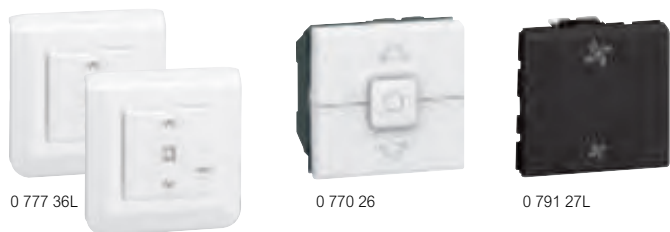


Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Réf. **Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : centraliser vos volets roulants**

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils. Idéal pour rénovation ou l'extension d'une installation existante  
Composition :

- 1 interrupteur de volets roulants 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré complet avec support, plaque et griffes
- 1 commande sans fils pour volets roulants, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrée complète avec support, plaque et adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports

0 777 36L Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 0 777 06LA (p. 584)  
Peut-être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)  
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

#### Interrupteurs de volets roulants

Pour commande directe montée/descente/arrêt de moteur de volets, stores ou bannes 500 W maxi  
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

- 0 770 26  Blanc
- 0 791 26L  Noir mat
- 0 792 26  Alu
- 0 787 05  Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>

#### Poussoirs de volets roulants

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

##### Pour 1 volet roulant

Pour commande par automatisme de moteur de volets, stores ou bannes 500 W maxi (3 positions : montée/stop/descente)

- 0 770 25  Blanc
- 0 792 25  Alu

##### Pour 1 ou plusieurs volets roulants

Permet la commande directe de moteurs  
Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 0 676 22 (2 positions : montée/descente)

- 0 770 28  Blanc
- 0 791 28L  Noir mat
- 0 792 28  Alu

#### Relais pour commande groupée

0 676 22 Permet de commander simultanément plusieurs volets  
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm

#### Commande de VMC

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques  
Interrupteur 2 positions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V~

- 0 770 27L  Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 791 27L  Noir mat

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Interrupteur connecté pour volet roulant p. 584

## Mosaic™

### mécanismes à clé

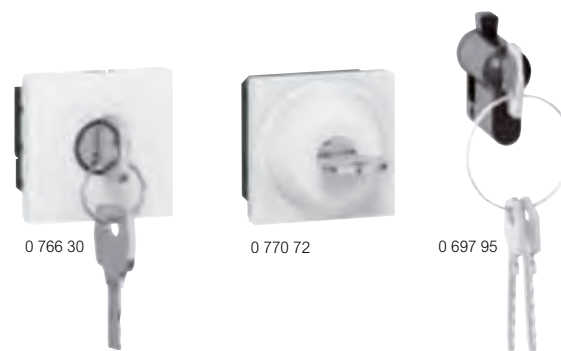


Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Réf. **Interrupteur à clé pour BAES**

Permet de commander à distance simultanément la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos de l'éclairage de sécurité

Permet de multiplier les points de commande de mise au repos de l'établissement (ex. : un par point d'accès)  
S'utilise impérativement en complément de la télécommande multifonctions 0 625 20/21 (p. 1130)  
2 modules

- 0 766 30  Blanc

#### Interrupteurs à clé

2 modules

##### 2 positions - clé RONIS

Par contact inverseur - 6 A - 250 V~  
Clé RONIS n° 601. Extraction de la clé dans les 2 positions

- 0 770 72  Blanc

##### 2 positions - Barillet européen

1 contact bipolaire - 6 A - 250 V~  
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95  
Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts, Ouvert ou Fermé.

- 0 770 74  Blanc

##### 3 positions - clé RONIS

Inverseur avec position arrêt - 6 A - 250 V~  
Clé RONIS n° 601. Extraction de la clé dans les 3 positions

- 0 770 73  Blanc

#### Poussoir à clé

##### 3 positions

Inverseur avec position arrêt 6 A - 250 V~  
A équiper du barillet européen standard ou barillet réf. 0 697 95  
2 modules

- 0 770 75  Blanc

#### Interrupteur à badge mécanique

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 0 898 06 (p. 1010) d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO réf. 0 767 11 (p. 1010)  
Temporisation de 30 s après retrait de la carte

- 0 784 45  Blanc
- 0 791 35L  Noir mat

Contact faible capacité :  
30 V~ / 2 A puissance 60 W  
110 V~ / 0,5 A puissance 60 VA  
230 V~ / 0,25 A puissance 60 VA  
Zone d'insertion du badge rétro-éclairée  
A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic (p. 928-929)

- 0 697 95 **Barillet européen**  
Barillet européen  
Livré avec 1 jeu unique de 3 clés