
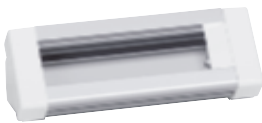







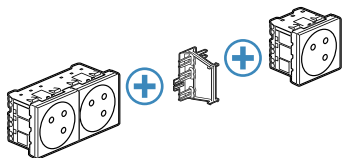
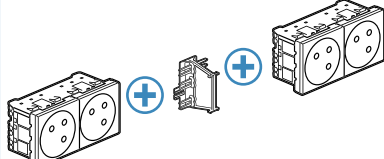
 




# Mosaic Link™

## tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE MULTISUPPORT						
						
<b>BOÎTES DE SOL</b> (p. 932)	<b>BLOCS BUREAU</b> (p. 981)	<b>GOULOTTES (p. 960)</b> <b>COLONNES (p. 947)</b> <b>COLONNETTES (p. 947)</b>	<b>GOULOTTES A CLIPPAGE DIRECT</b> (p. 952)			
 <b>MECANISMES</b>	<b>FINITIONS</b>					
		 <b>Blanc</b>	 <b>Noir mat</b>	 <b>Alu</b>	 <b>Blanc Antimicrobien<sup>(1)</sup></b>	
PRISES DE COURANT 2P+T SURFACE MOSAIC LINK (SUITE) (p. 910)						
<b>Prise 2x2P+T</b> + <b>Accessoire de raccordement</b> + <b>Prise 2P+T</b>	-	0 771 42L + 0 771 00L + 0 771 45L	0 791 92L + 0 771 00L + 0 791 45L	0 792 72L + 0 771 00L + 0 792 45L	3 x 0 771 58L + 2 x 0 771 00L	
<b>Prise 2x2P+T</b> + <b>Accessoire de raccordement</b> + <b>Prise 2x2P+T</b>	-	2 x 0 771 42L + 0 771 00L	2 x 0 791 92L + 0 771 00L	2 x 0 792 72L + 0 771 00L	4 x 0 771 58L + 3 x 0 771 00L	
<b>Prise 3x2P+T pré-montée pour séparation des courants</b> Composée de : - 2 prises de courant Surface blanches - 1 prise de courant Surface rouge pour circuit secouru	-	0 771 90L <sup>(2)</sup>	-	-	-	
ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT (p. 911)						
<b>Accessoire de raccordement</b>	0 771 00L	-	-	-	-	
CHARGEUR USB MOSAIC LINK (p. 911)						
<b>Chargeur USB Type-A + Type-C - 3 A / 15 W</b>	-	0 775 70L	0 791 93L	0 792 93L	-	

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface  
2 : Produit commandable à l'unité