




Raccordement latérale avec bornes automatiques bi-stables



0 771 45L




0 771 70L

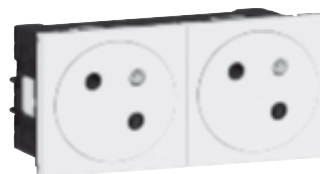

0 771 42L



0 771 42L + 0 771 00L + 0 771 45L

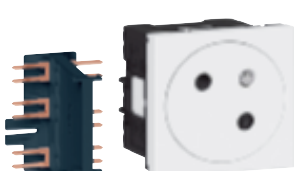

0 771 43L

Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929**
 Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement prof. 50 mm recommandée

Réf.	Prises de courant 2P+T Surface Mosaic Link
	Prises 45° à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L (p. 911) Autres couleurs disponibles sur demande
	2P+T 2 modules
0 771 45L	○ Blanc
0 791 45L	● Noir mat
0 792 45L	● Alu
0 771 58L	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
0 771 18L	● Rouge
0 771 60L	● Vert
0 771 91L	● Bleu
0 771 96L	● Jaune
0 771 89L	● Orange
0 771 97L	● Gris
0 771 59L	● Vert ⁽¹⁾ à voyant antimicrobien
0 771 86L	● Orange ⁽¹⁾ à voyant antimicrobien
	2P+T à détrompage
0 771 70L	● Rouge à détrompage
0 771 88L ²	● Rouge antimicrobien ⁽¹⁾ à détrompage
	2P+T à voyant
0 771 25L ²	○ Blanc avec voyant inclus
0 771 28L	● Rouge avec voyant inclus
0 771 48L	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾ avec voyant inclus
0 771 95L	● Rouge antimicrobien ⁽¹⁾ à voyant avec marquage hospitalier
0 771 71L ²	● Rouge à détrompage avec voyant inclus

Réf.	Prises de courant 2P+T Surface Mosaic Link (suite)
	2 x 2P+T 4 modules
0 771 42L	○ Blanc
0 791 92L	● Noir mat
0 792 72L	● Alu
0 771 72L	● Rouge
0 771 62L ²	● Vert
0 771 52L	● Rouge à détrompage
	3 x 2P+T 6 modules
0 771 43L	○ Blanc
0 771 73L	● Rouge
0 771 53L	● Rouge à détrompage
	4 x 2P+T 8 modules
0 771 44L	○ Blanc
0 771 74L	● Rouge

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
 2 : Produit commandable à l'unité