


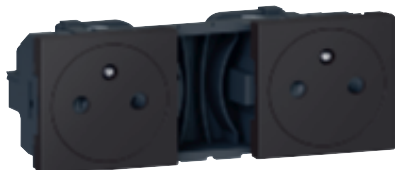

0 771 11L



0 791 34L



0 771 61L



0 777 34L



**Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929**  
 Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation **p. 922**

Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé  
 Connexion par l'arrière du mécanisme

Réf.	Prises de courant 2P+T Surface
	Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures Connexion par bornes automatiques
	<b>2P+T Surface</b> 2 modules
0 771 11L	○ Blanc
0 771 99L	○ Blanc - lot de 200
0 791 21L	● Noir mat
0 793 42	● Alu
0 771 32	○ Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>
0 771 33	● Rouge antimicrobien <sup>(1)</sup>
0 787 04	● Vert antimicrobien <sup>(1)</sup>
0 771 17L	● Orange antimicrobien <sup>(1)</sup>
0 771 35	○ Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)
0 771 26L	● Rouge antimicrobien <sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)
	<b>2 x 2P+T Surface précâblées</b> 2 x 2 modules Se montent sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules (p. 928-929) Se montent dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie
0 771 34	○ Blanc
0 791 34L	● Noir mat
0 793 44	● Alu
	<b>3 x 2P+T Surface précâblées</b> 3 x 2 modules Se montent sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 x 2 modules (p. 928-929) Se montent dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie
0 771 36	○ Blanc
0 791 36L	● Noir mat
0 793 46	● Alu

Réf.	Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C
	Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V <sub>DC</sub> intégré en face avant de la prise Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Auto-protégée contre les surtensions Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports Compatible avec montage mural en multipostes
	2 modules
0 771 61L	○ Blanc
0 791 61L	● Noir mat
0 793 61L	● Alu

Réf.	Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer une prise de courant commandée
	Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de commande sans tirer de fils Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante
	Composition :
	- 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges. Livrée avec griffes et protection de chantier
	- 1 commande d'éclairage et de prises sans fils, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrée avec 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
	Produits livrés complets avec supports et plaques
	Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 0 777 23LA (p. 580) à associer à la prise de courant en tapotant
	Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté
	Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Réf.	Prises de courant 2P+T à puits
	2 modules
	<b>2P+T</b> Connexion par bornes à vis
0 771 13	○ Blanc Spécial repiquage et 4 mm <sup>2</sup>
	<b>2P+T avec volet de protection</b> Connexion par bornes automatiques
0 771 19	○ Blanc

Réf.	Prise de courant 2P à puits
	Connexion par bornes automatiques
0 771 10	○ Blanc

Réf.	Module anti-arrachement
	Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg) Pour cordons de Ø4 à 8 mm
	1 module
0 770 80	○ Blanc antimicrobien <sup>(1)</sup>

Réf.	Détrompeur
0 502 99	Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

**Prise de courant connectée**  
**p. 583**

**Prise à détrompage**  
**Contactez votre direction régionale**