



0 771 11L



0 791 34L



0 771 61L

**Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929**  
**Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922**

Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie prof. 40 mm recommandé  
 Connexion par l'arrière du mécanisme

**Réf. Prises de courant 2P+T Surface**

Facilitent le nettoyage et évitent l'accumulation de salissures  
 Connexion par bornes automatiques

**2P+T Surface**

2 modules

- 0 771 11L ○ Blanc
- 0 771 99L ○ Blanc - lot de 200
- 0 791 21L ● Noir mat
- 0 793 42 ● Alu
- 0 771 32 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 771 33 ● Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 787 04 ● Vert antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 771 17L ● Orange antimicrobien<sup>(1)</sup>
- 0 771 35 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)
- 0 771 26L ● Rouge antimicrobien<sup>(1)</sup> avec voyant réf. 0 676 64 livré (p. 863)


**2 x 2P+T Surface précâblées**

2 x 2 modules

Se montent sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 x 2 modules (p. 928-929)

Se montent dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillie

- 0 771 34 ○ Blanc
- 0 791 34L ● Noir mat
- 0 793 44 ● Alu

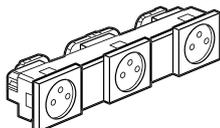

**3 x 2P+T Surface précâblées**

3 x 2 modules

Se montent sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 x 2 modules (p. 928-929)

Se montent dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie

- 0 771 36 ○ Blanc
- 0 791 36L ● Noir mat
- 0 793 46 ● Alu


**Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C**

Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide  
 Chargeur USB Type-C 1,5 A / 7,5 W - 5 V<sub>DC</sub> intégré en face avant de la prise  
 Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Auto-protégée contre les surtensions  
 Livrée complète avec support, non compatible avec montage multi-supports  
 Compatible avec montage mural en multipostes

- 0 771 61L ○ Blanc
- 0 791 61L ● Noir mat
- 0 793 61L ● Alu


**Prises de courant 2P+T à puits**

2 modules

**2P+T**

Connexion par bornes à vis

- 0 771 13 ○ Blanc

Spécial repiquage et 4 mm<sup>2</sup>


**2P+T avec volet de protection**

Connexion par bornes automatiques

- 0 771 19 ○ Blanc


**Prise de courant 2P à puits**

Connexion par bornes automatiques

- 0 771 10 ○ Blanc


**Module anti-arrachement**

Associé à une prise, évite le débranchement accidentel d'appareils électriques sensibles (photocopieuse, fax, serveur, équipements médicaux...), par serrage du cordon  
 Peut résister à un effort d'arrachement de 350 N (35 kg)  
 Pour cordons de Ø4 à 8 mm  
 1 module

- 0 770 80 ○ Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>


**Détrompeur**

- 0 502 99 Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

**Prise de courant connectée**  
**p. 583**



**Prise à détrompage**  
**Contactez votre direction régionale**