

Mosaic™

prises audio vidéo

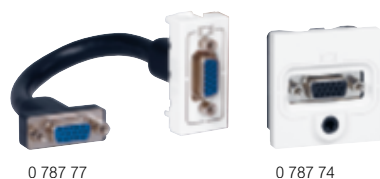


Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

Réf.	Prises HD 15 femelle
0 787 77 0 793 77	Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique...) Résolution VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 5 m Préconnectorisées - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et 2 connecteurs femelle ○ Blanc ● Alu
0 787 57	A visser - 2 modules ○ Blanc
0 787 72	A souder - 1 module ○ Blanc
0 787 74	Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique) Résolution vidéo VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 15 m A visser - 2 modules ○ Blanc

Mosaic™

autres prises audio vidéo



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

Réf.	Prises Jack femelle 3,5 mm
0 787 79 0 795 79L 0 793 79	Permettent d'établir des liaisons audio Préconnectorisées - 1 module Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle ○ Blanc ● Noir mat ● Alu
0 787 64 0 795 64L	A visser - 1 module ○ Blanc ● Noir mat
0 787 73	A souder - 1 module ○ Blanc
0 787 47	Prises RCA femelle Permettent la liaison de tout périphérique type lecteur DVD, caméra, magnétoscope... 2 RCA préconnectorisées - 1 module Pour liaison audio stéréo Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle ○ Blanc
0 787 53	2 RCA - 1 module Pour liaison audio stéréo ○ Blanc
0 787 54 0 792 54	3 RCA - 1 module Pour liaison vidéo composite et audio stéréo ○ Blanc ● Alu