


Mosaic™

cadres saillie



0 802 80

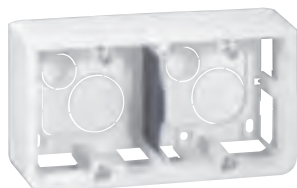

0 802 85



4 129 50
+ 0 775 94



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929 et catalogue en ligne

Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922

Réf.	Cadres
	Pour 2 modules (support réf. 0 802 51) Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
0 802 80	Profondeur 30 mm
0 802 81	Profondeur 40 mm
	Pour 3 modules (support réf. 0 802 59) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
0 802 89	Profondeur 40 mm
	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
0 802 85	Profondeur 40 mm
	Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
0 802 86	Profondeur 40 mm
	Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 54) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
0 802 84	Profondeur 40 mm
	Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
0 802 82	Profondeur 40 mm
	Pour 3 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
0 802 83	Profondeur 40 mm
	Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (support réf. 0 802 64) Equipé de 2 entrées amovibles 40 x 20 mm
0 802 74	Profondeur 46 mm
	Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules (support réf. 0 802 66) Equipé de 3 entrées amovibles 40 x 20 mm
0 802 76	Profondeur 46 mm
	Pour 2 x 10 modules (support réf. 0 802 68) Equipé de 4 entrées amovibles 40 x 20 mm
0 802 78	Profondeur 46 mm
	Support universel modulaire
4 129 50	Permet le montage de mécanismes Mosaic 2 modules sur rail 2,5 modules DIN 17,5 mm

Mosaic™

kits postes de travail encastrés ou saillie



0 788 73L



Kits prêts à l'emploi à équiper de prises

Réf.	Kits postes de travail encastrés
	Installation avec conduits encastrés Equipés de : - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
0 788 72L	Pour 2 x 4 modules
0 788 73L	Pour 3 x 4 modules
0 788 74L	Pour 4 x 4 modules
	Kits postes de travail en saillie Installation avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goulotte) Equipés de : - cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
0 788 86L	Pour 2 x 4 modules
0 788 87L	Pour 3 x 4 modules
0 788 88L	Pour 4 x 4 modules
	Accessoires pour installation d'appareils modulaires
0 801 29	Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm
0 788 40	Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible 4 modules



Prises de courant Mosaic Link p. 910