


## Boîtes de sol version affleurante

pour chape béton ou plancher technique (suite)

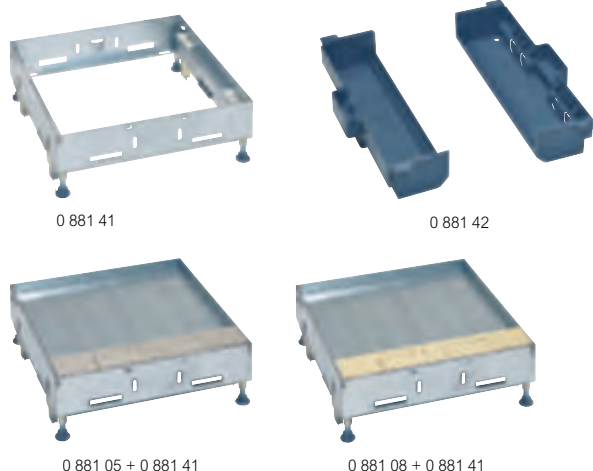


**Tableau de choix p. 934-935**  
**Caractéristiques techniques p. 940 à 942**  
**Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922**

Réf.	<b>Kits pour trappes de visite</b>
<b>0 881 39</b> <b>0 881 40</b> <b>0 881 41</b>	S'installent directement dans plancher technique Pour installation dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. 0 880 90/91/92 (p. 936) ou la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 936) et les adaptateurs réf. 0 880 81/82/83 (p. 936) Pour couvercles 8/12 modules réf. 0 881 03/06 Pour couvercles 12/18 modules réf. 0 881 04/07 Pour couvercles 16/24 modules réf. 0 881 05/08
<b>0 881 42</b>	<b>Jeu de pieds pour hauteur &gt; 122 mm</b> 4 pieds à visser Pour kits supports réf. 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41 Se montent à la place des pieds d'origine
<b>0 881 03</b> <b>0 881 04</b> <b>0 881 05</b> <b>0 881 06</b> <b>0 881 07</b> <b>0 881 08</b>	<b>Couvercles pour boîtes de sol version affleurante</b> S'installent sur les kits supports pour boîte de sol À équiper d'une plaque de finition ou d'un revêtement de sol type carrelage, moquette, parquet de 15 mm de hauteur maximum (p. 935) <b>Couvercles métal finition inox</b> Pour boîte de sol 8/12 modules réf. 0 880 20/23/39 Pour boîte de sol 12/18 modules réf. 0 880 21/24/40 Pour boîte de sol 16/24 modules réf. 0 880 22/25/41 <b>Couvercles métal finition laiton</b> Pour boîte de sol 8/12 modules réf. 0 880 20/23/39 Pour boîte de sol 12/18 modules réf. 0 880 21/24/40 Pour boîte de sol 16/24 modules réf. 0 880 22/25/41
<b>0 881 45</b> <b>0 881 46</b> <b>0 881 47</b> <b>0 881 48</b> <b>0 881 49</b> <b>0 881 50</b>	<b>Plaques de finition</b> <b>Métal finition inox</b> 8/12 modules 12/18 modules 16/24 modules <b>Métal finition laiton</b> 8/12 modules 12/18 modules 16/24 modules

Boîtes d'encastrement pour chape béton  
**p. 936**

## Boîtes de sol version ronde

pour chape béton ou plancher technique

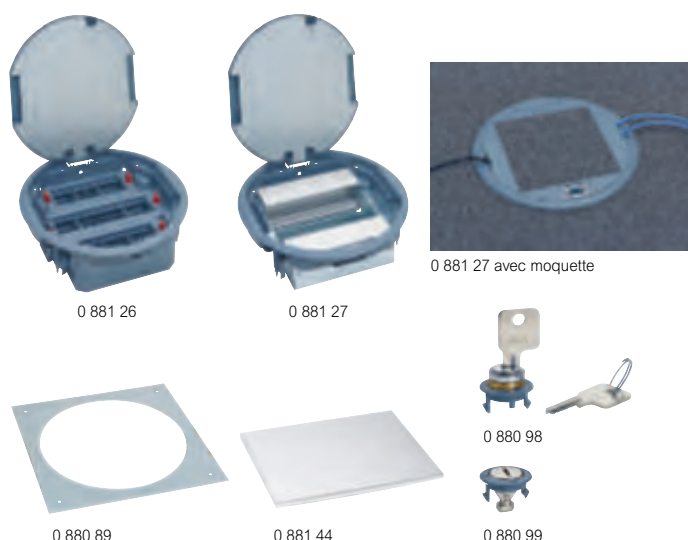

**Tableau de choix p. 932-935**  
**Caractéristiques techniques p. 940 à 942**  
**Tableau de suggestion d'installation des prises et supports d'installation p. 922**

Conformes aux normes IEC/EN 60670-23

Réf.	<b>Boîtes de sol couvercle plastique</b>
<b>0 881 26</b> <b>0 881 27</b>	A équiper de prises Mosaic Link (p. 910 à 911) S'installent directement dans plancher technique Pour installation dans chape béton, utiliser l'adaptateur réf. 0 880 89 et la boîte d'encastrement réglable réf. 0 880 80 (p. 936) Equipées de supports de prises <b>Pour prises en position horizontale - hauteur réglable</b> 20 modules <b>Pour prises en position verticale</b> 12 modules (accepte jusqu'à 16 modules selon configuration)
<b>0 880 89</b>	<b>Adaptateur de montage pour chape béton</b> <b>Pour boîtes de sol version ronde</b> 12/20 modules Se monte sur la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80
<b>0 881 44</b>	<b>Plaque de finition</b> 12/20 modules Finition inox
<b>0 880 98</b> <b>0 880 99</b>	<b>Accessoires de verrouillage pour couvercle</b> Avec clé Simple verrou