

Accessoires pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct



6 530 66



6 530 80 (livré sans étiquette)



6 530 83



Caractéristiques techniques **ci-contre**

Réf. **Kit finition perche**

Composé de 2 demi-couvercles PVC et de 2 demi-capot
Compatible avec les colonnes 1 et 2 compartiments
○ Blanc RAL 9003
● Noir RAL 9017

Accessoires

6 038 07 Cloison de séparation (longueur 2 m)
Pour colonnettes et colonnes à clippage direct 2 et 4 compartiments
6 530 80 Support signalétique 150 x 150 mm
6 530 83 Tablette support

Supports pour montage d'appareillage modulaire

A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0,5 module réf. 4 063 07 (p. 547) pour le montage d'un appareillage modulaire avec capot de protection pour éviter les déclenchement intempestifs
Capacité : 2 modules

0 310 69¹
6 530 75

○ Blanc
● Noir



Accessoire pour montage d'appareillage Mosaic

6 530 79 **Adaptateur 90°**
Permet de monter un appareillage Mosaic horizontalement par une rotation à 90°
2 modules



1 : Produit commandable à l'unité



Prises Mosaic Link
p. 910 à 911



Colonnettes et colonnes à clippage direct

Capacité de câblage

1 compartiment

Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)	1 compartiment (avec 1 entretoise)		1 compartiment (avec 1 appareillage)		1 compartiment (avec 1 appareillage et entretoise)	
	A	B	A	B	A	B
Section totale (mm²)	1440	1440	3220	-	210	1440
Nombre de câbles	Ø7 mm	16	16	39	-	16
	Ø9 mm	10	10	21	-	9
	Ø11 mm	6	6	13	-	5

2 et 4 compartiments


Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)	2 compartiments (avec 1 appareillage)		4 compartiments (avec 1 appareillage)		
	A	B	A	B	
Section totale (mm²)	1470	3110	1110	2760	
Nombre de câbles	Ø7 mm	18	43	40	
	Ø9 mm	11	26	8	23
	Ø11 mm	6	14	4	14

Ovale


Capacité max. de conducteurs (pour un type de conducteur donné)	Ovale rigide + colonne Ovaline	Colonne mobile + Ovaline souple	Kit finition perche	
	33 55	33 55	60 56	
Section totale (mm²)	1000	485	985	
Nombre de câbles	Cat. 6 FTP ou coaxial Ø7 mm	17	8	18
	3 x 1,5 mm Ø9 mm	9	4	10
	3 x 2,5 mm Ø11 mm	5	2	6

Dimensions (mm)

1 compartiment

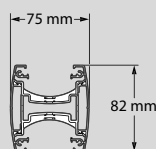

2 compartiments

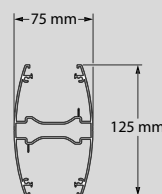

4 compartiments

