


Colonnets universelles

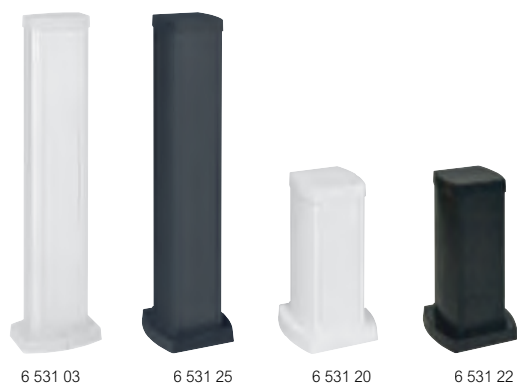


Colonnets pour distribution du courant vertical avec possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation réf. 6 531 69 (p. 951)
Alimentation par le sol ou par le plafond avec les kits Ovaline
A équiper de supports pour montage d'appareillage (p. 951)

Réf. Colonnets 1 compartiment
Peuvent être équipées des kits Ovaline réf. 6 530 63/65
Couvercle et corps en alu

Hauteur 0.30 m
6 531 00 ○ Blanc RAL 9003
6 531 02 ● Noir RAL 9017



 Hauteur 0.68 m
6 531 03 ○ Blanc RAL 9003
6 531 05 ● Noir RAL 9017




Colonnets 2 compartiments

Couvercle et corps en alu
Hauteur 0.30 m
6 531 20 ○ Blanc RAL 9003
6 531 22 ● Noir RAL 9017



Hauteur 0.68 m
6 531 23 ○ Blanc RAL 9003
6 531 25 ● Noir RAL 9017




Kits Ovaline
Permettent l'alimentation des colonnettes par le plafond

Pour colonnettes 1 compartiment
6 530 63 ○ Blanc RAL 9003
6 530 65 ● Noir RAL 9017

Accessoires pour colonnettes 1 compartiment

6 530 84 Table blanche
Pieds
6 530 86 ○ Blanc
6 530 89 ● Noir
6 530 88 Jeu de 4 roulettes avec range cordons
A monter sur pied

Colonnes universelles

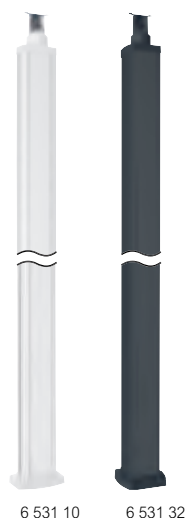

Colonnes pour distribution du courant vertical avec possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation réf. 6 531 69 (p. 951)
Alimentation par le sol et/ou le plafond
A équiper de supports pour montage d'appareillage (p. 951)
Couvercle largeur 80 mm

Réf. Colonnes 1 compartiment
Couvercle et corps en alu

Hauteur 2.67 m
6 531 10 ○ Blanc RAL 9003
6 531 12 ● Noir RAL 9017




Hauteur 3.92 m
6 531 13 ○ Blanc RAL 9003
6 531 15 ● Noir RAL 9017



Colonnes 2 compartiments
Couvercle et corps en alu

 Hauteur 2.67 m
6 531 30 ○ Blanc RAL 9003
6 531 32 ● Noir RAL 9017



Hauteur 3.92 m
6 531 33 ○ Blanc RAL 9003
6 531 35 ● Noir RAL 9017

