


# Goulettes blanc antimicrobien<sup>(1)</sup> Mosaic™ à clippage direct 50 x 80 et 50 x 130

## Références pour goulotte 50 x 80

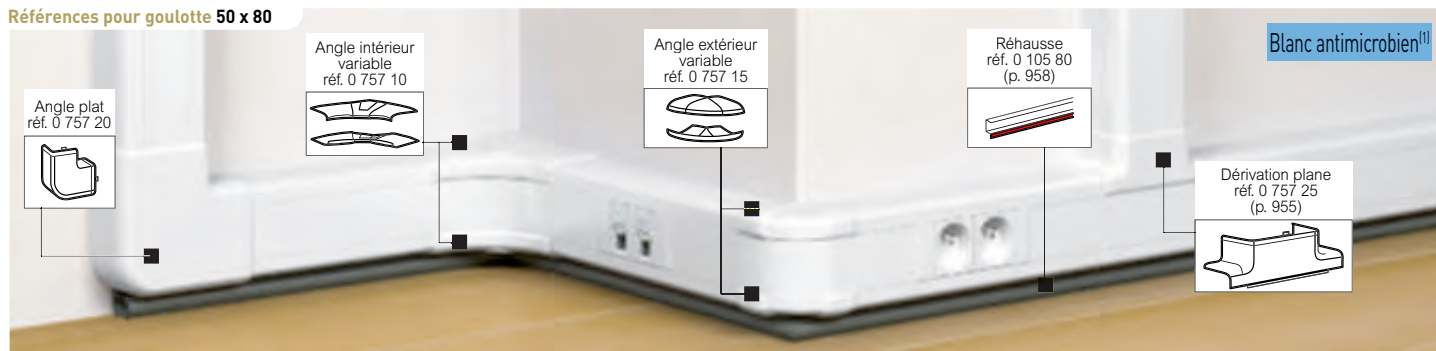

## Références pour goulotte 50 x 130

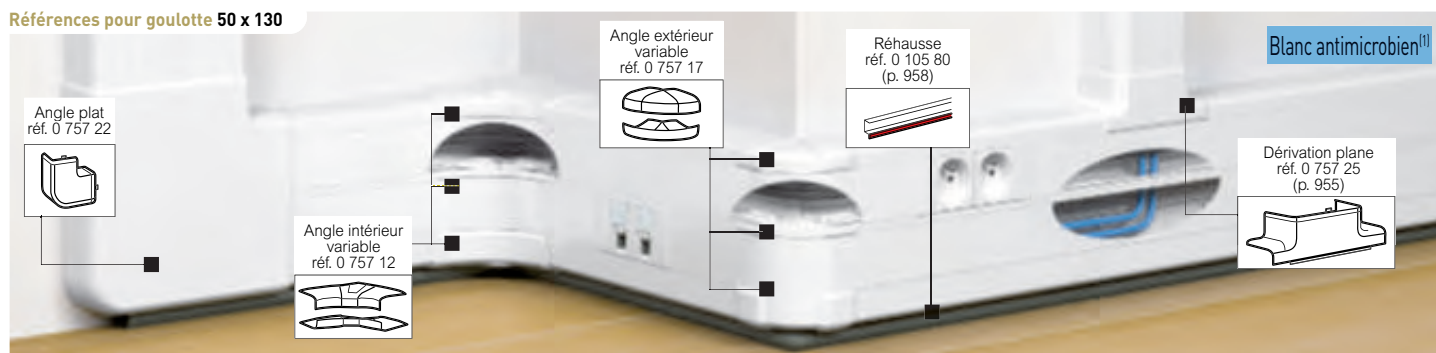


Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation p. 952  
Tableau de capacité p. 971 - Tableau de choix antimicrobien<sup>(1)</sup> p. 1015

Blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>  
IP 40 - IK 07  
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

### Réf. Goulotte à clippage direct 50 x 80

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>0 757 00</b> <b>Goulotte 1 compartiment</b><br/>Comprend :<br/>- 1 corps<br/>- 1 couvercle souple larg. 45 mm<br/>Livrée en 10 unités de long. 2 m<br/>Accepte tous les appareillages Mosaic antimicrobien<sup>(1)</sup></p> <p><b>0 757 29</b> <b>Couvercle supplémentaire</b><br/>Largeur 45 mm<br/>Livré en 10 unités de long. 2 m</p> <p><b>0 756 09</b> <b>Cloison supplémentaire</b><br/>Cloison de séparation<br/>Livrée en 13 unités de long. 2 m</p> <p><b>0 757 30</b> <b>Joint de corps</b><br/>Joint de corps adhésif</p> <p><b>0 757 35</b> <b>Joint de couvercle</b><br/>Joint de couvercle largeur 45 mm</p> <p><b>0 757 10</b> <b>Angles pour goulotte 50 x 80</b><br/>Angle intérieur, varie de 80° à 100°</p> <p><b>0 757 15</b> Angle extérieur, varie de 85° à 120°</p> <p><b>0 757 20</b> Angle plat à 90°</p> <p><b>0 757 05</b> <b>Embout pour goulotte 50 x 80</b><br/>Embout gauche ou droit</p> |  |
|---|--|

### Réf. Goulotte à clippage direct 50 x 130

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>0 757 02</b> <b>Goulotte 2 compartiments</b><br/>Comprend :<br/>- 1 corps<br/>- 2 couvercles souples larg. 45 mm<br/>Livrée en 6 unités de long. 2 m<br/>Accepte tous les appareillages Mosaic antimicrobien<sup>(1)</sup></p> <p><b>0 757 29</b> <b>Couvercle supplémentaire</b><br/>Largeur 45 mm<br/>Livré en 10 unités de long. 2 m</p> <p><b>0 757 30</b> <b>Joint de corps</b><br/>Joint de corps adhésif</p> <p><b>0 757 35</b> <b>Joint de couvercle</b><br/>Joint de couvercle largeur 45 mm</p> <p><b>0 757 12</b> <b>Angles pour goulotte 50 x 130</b><br/>Angle intérieur, varie de 80° à 100°</p> <p><b>0 757 17</b> Angle extérieur, varie de 85° à 120°</p> <p><b>0 757 22</b> Angle plat à 90°</p> <p><b>0 757 07</b> <b>Embout pour goulotte 50 x 130</b><br/>Embout gauche ou droit</p> |  |
|---|--|

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Prises Mosaic Soluclip pour goulettes à clippage direct p. 959

Prises Mosaic Link antimicrobiennes<sup>(1)</sup>  
p. 910 à 911  
Dérivations p. 955