


Goulotte blanc antimicrobien⁽¹⁾ Mosaic™ à clippage direct 50 x 180

Goulotte blanc antimicrobien⁽¹⁾ Mosaic™ à clippage direct - accessoires

Références pour goulotte 50 x 180

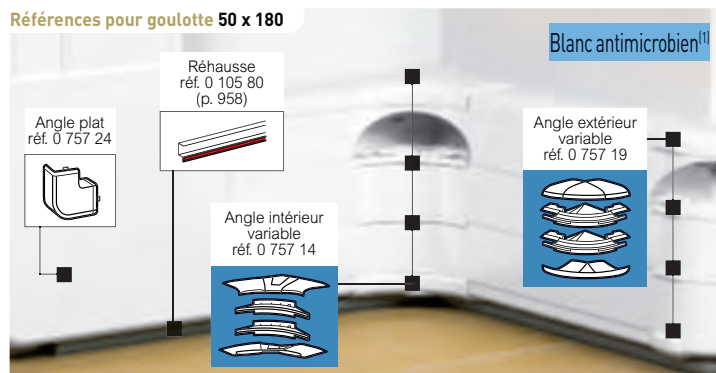

0 757 25



0 757 36

Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation p. 952
Tableau de capacité p. 971 - Tableau de choix antimicrobien⁽¹⁾ p. 1015

Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation p. 952
Tableau de choix antimicrobien⁽¹⁾ p. 1015

Blanc antimicrobien⁽¹⁾
IP 40 - IK 07

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf. **Goulotte à clippage direct 50 x 180**

0 757 04 **Goulotte 2 compartiments**

Comprend :

- 1 corps
 - 3 couvercles souples larg. 45 mm
- Livrée en 4 unités de long. 2 m
Accepte tous les appareillages Mosaic antimicrobien⁽¹⁾

0 757 29 **Couvercle supplémentaire**

Largueur 45 mm
Livrée en 10 unités de long. 2 m

0 757 30 **Joint de corps**

Joint de corps adhésif

0 757 35 **Joint de couvercle**

Joint de couvercle largeur 45 mm

Angles pour goulotte 50 x 180


0 757 14 Angle intérieur, varie de 80° à 100°

0 757 19 Angle extérieur, varie de 85° à 120°

0 757 24 Angle plat à 90°

Embout pour goulotte 50 x 180

0 757 09 Embout gauche ou droit

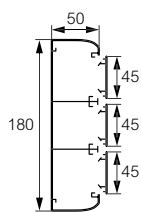

Réf. **Dérivation plane pour goulotte blanc antimicrobien⁽¹⁾**

0 757 25 Base d'une goulotte installée en horizontal pour dérivation vers goulotte en vertical

Pour dérivation vers goulotte 50 x 80 mm

Pour goulottes horizontales
réf. 0 757 00/02/04

Accessoire Soluclip antimicrobien

0 757 36 Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles, l'IP 4X

S'installe avec toutes les fonctions Mosaic

Blanc antimicrobien⁽¹⁾

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface