


# Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 130 et 50 x 145

## Références pour goulotte 50 x 130

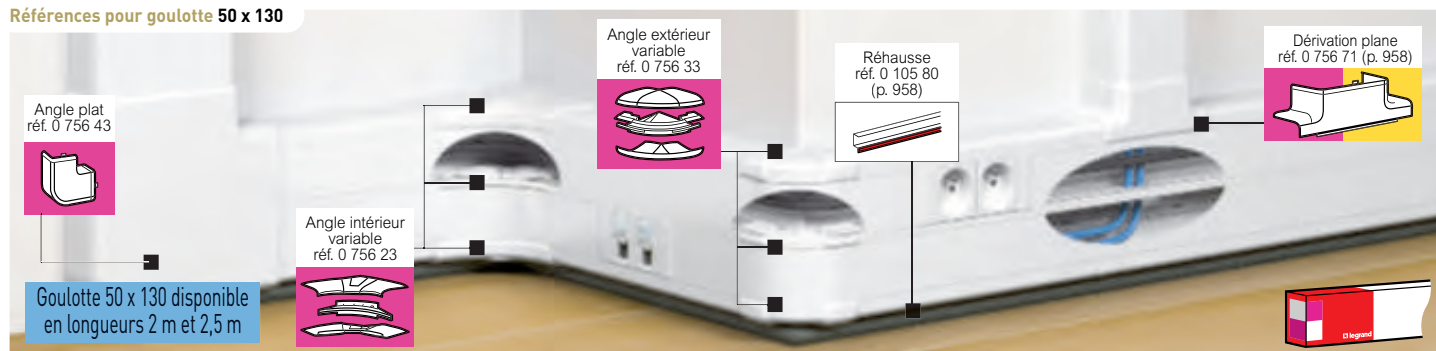

## Références pour goulotte 50 x 145

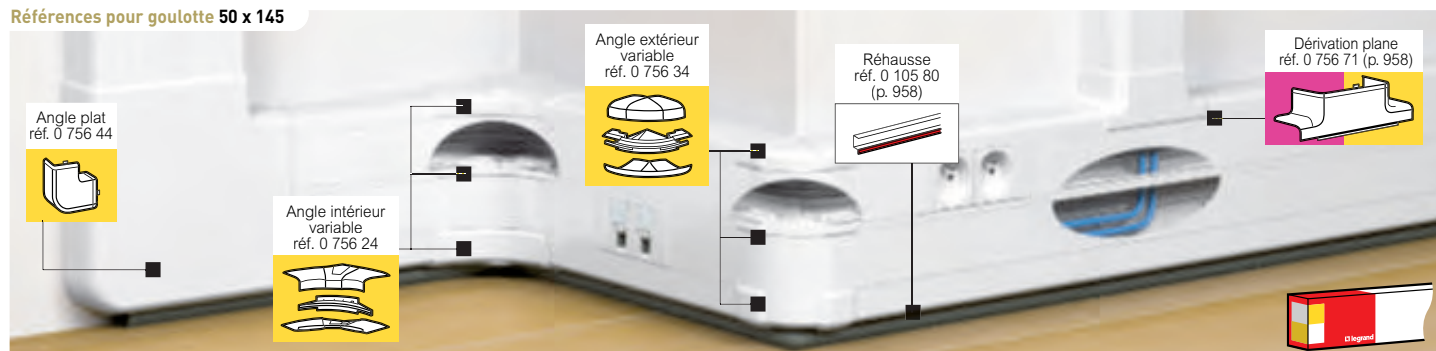



Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation p. 952  
Tableau de capacité p. 971

IP 40 - IK 07  
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

### Réf. **Goulotte à clippage direct 50 x 130**

#### **Goulotte 2 compartiments**

- Comprend :
- 1 corps avec 2 compartiments
  - 2 couvercles souples larg. 45 mm
- Accepte tous les appareillages Mosaic
- 0 756 03** Longueur 2 m  
Livrée en 6 unités
- 0 110 22** Longueur 2,5 m  
Livrée en 2 unités

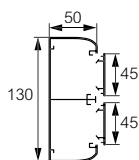

#### **Eclisse de jonction à joint de corps**

**0 756 61** Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur - jeu de 2  
Permet le maintien de l'IP



#### **Joint de corps**

**0 756 66** Joint de corps adhésif



#### **Joint de couvercle**

**0 756 69** Joint de couvercle largeur 45 mm



### **Angles pour goulotte 50 x 130**

**0 756 23** Angle intérieur, varie de 80° à 100°



**0 756 33** Angle extérieur, varie de 85° à 120°



**0 756 43** Angle plat à 90°



### **Embout pour goulotte 50 x 130**


**0 756 13** Embout gauche ou droit



### Réf. **Goulotte à clippage direct 50 x 145**

#### **Goulotte 2 compartiments**

- Comprend :
- 1 corps avec 2 compartiments
  - 2 couvercles souples larg. 45 mm
- Livrée en 4 unités de long. 2 m
- Accepte tous les appareillages Mosaic

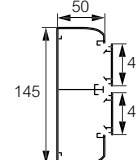

#### **Eclisse de jonction à joint de corps**

**0 756 63** Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur - jeu de 2  
Permet le maintien de l'IP



#### **Joints de corps**

Pour joint de corps de goulotte 50 x 145, utiliser la réf. 0 756 66 pour partie supérieure de la goulotte et la réf. 0 756 67 pour partie inférieure

**0 756 66** Joint de corps adhésif

**0 756 67** Joint de corps adhésif



#### **Joint de couvercle**

**0 756 69** Joint de couvercle largeur 45 mm



### **Angles pour goulotte 50 x 145**

**0 756 24** Angle intérieur, varie de 80° à 100°



**0 756 34** Angle extérieur, varie de 85° à 120°



**0 756 44** Angle plat à 90°



### **Embout pour goulotte 50 x 145**

**0 756 14** Embout gauche ou droit



Autres couleurs ou dimensions sur mesure, **Contactez votre direction régionale**

