


Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 180

Références pour goulotte 50 x 180

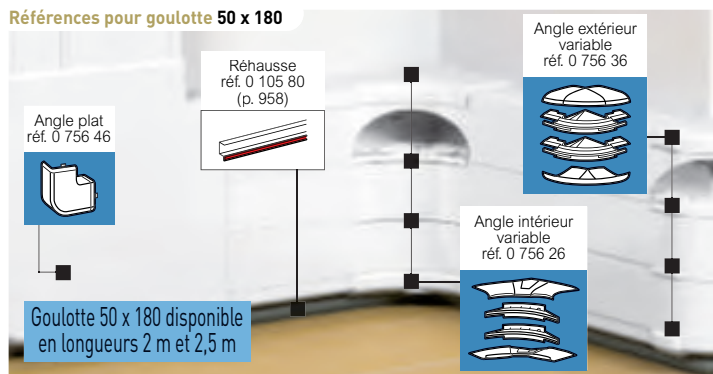

Exemple d'installation : Un type de courant par compartiment




Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation **p. 952**
Tableau de capacité **p. 971**

IP 40 - IK 07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf. **Goulotte à clippage direct 50 x 180**

Goulotte 3 compartiments

- Comprend :
- 1 corps avec 3 compartiments
 - 3 couvercles souples larg. 45 mm
 - Accepte tous les appareillages Mosaic
- 0 756 06** Longueur 2 m
Livrée en 4 unités
- 0 110 24** Longueur 2,5 m
Livrée en 2 unités

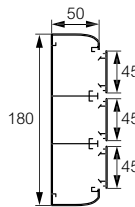

Eclisse de jonction à joint de corps

- 0 756 61** Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur - jeu de 2 Permet le maintien de l'IP



Joint de corps

- 0 756 66** Joint de corps adhésif



Joint de couvercle

- 0 756 69** Joint de couvercle largeur 45 mm



Angles pour goulotte 50 x 180

- 0 756 26** Angle intérieur, varie de 80° à 100°
- 0 756 36** Angle extérieur, varie de 85° à 120°
- 0 756 46** Angle plat à 90°



Embout pour goulotte 50 x 180

- 0 756 16** Embout gauche ou droit



Goulottes Mosaic™ à clippage direct dérivations et rehausse



Tableau de choix profilés, accessoires et dérivation **p. 952**
Tableau de capacité **p. 971**

Réf. **Dérivations planes**

Base d'une goulotte installée en horizontal pour dérivation vers goulotte en vertical

Pour dérivation vers goulotte 50 x 80 mm

- 0 756 71** Pour goulotte horizontale réf. 0 756 01/03/06 et 0 756 04 en cas de dérivation vers le haut



- 0 756 72** Pour goulotte horizontale réf. 0 756 02 et 0 756 04 en cas de dérivation vers le bas



Pour dérivation vers goulotte 50 x 105 mm

- 0 756 75** Pour goulotte horizontale réf. 0 756 03/06 et 0 756 04 en cas de dérivation vers le haut

 


- 0 756 76** Pour goulotte horizontale réf. 0 756 02 et 0 756 04 en cas de dérivation vers le bas



Dérivation d'angle

- 0 756 81** Permet la dérivation dans un angle intérieur vers les goulottes Mosaic 50 x 80 mm, 50 x 105 mm, 50 x 130 mm
Doit s'associer à l'angle intérieur



Dérivation vers passage de plancher

- 0 756 88** Permet la dérivation vers un passage de plancher de dimension 50 x 12 mm ou 92 x 20 mm



Rehausse

- 0 105 80** Permet la pose à 15 mm du sol Répond aux exigences de la norme NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou d'utilisation de fils)
Livrée en 12 unités de long. 2 m
Couleur gris anthracite



Passage de plancher
p. 946

