

# Goulottes DLP monobloc 50 x 220

couvrete 65 mm pour montage d'appareillage avec support

Références pour goulotte 50 x 220

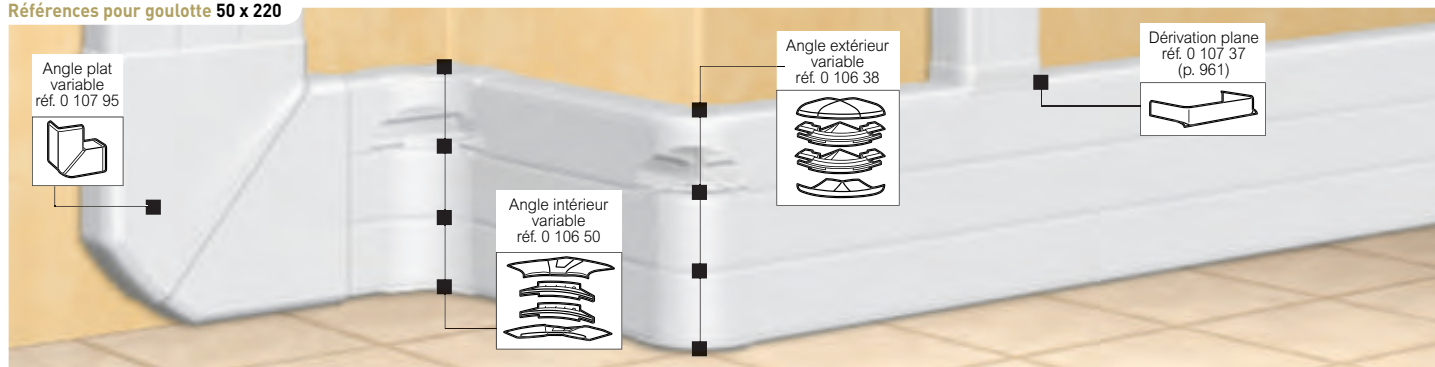


Tableau de suggestion d'installation de prises et supports d'installation **p. 922**  
 Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 960-961**  
 Tableau de capacité **p. 970**

IP 40 - IK 07  
 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)


Réf. **Goulotte monobloc 50 x 220**

**0 104 28 Goulotte 3 compartiments**  
 Comprend :  
 - 1 corps avec 3 compartiments  
 - 3 couvercles souples larg. 65 mm  
 Section maximale par compartiment :  
 3060/2770/3060 mm<sup>2</sup>  
 Livrée en 4 longueurs de 2 m  
 S'associe avec prises  
 Mosaic et supports pour couvercle  
 65 mm (p. 966)

**0 105 82 Cloison supplémentaire**  
 Cloison de séparation  
 Livrée en 12 longueurs de 2 m

**0 106 91** Joint de corps à éclisse  
**0 106 92** Joint de corps à fixation par adhésif

**0 108 01** Joint de couvercle  
 Joint pour couvercle largeur 65 mm

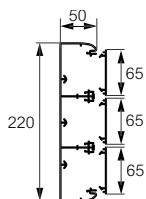

Réf. **Angles pour goulotte 50 x 220**

**0 106 50** Angle intérieur, varie de 80° à 100°  
**0 106 38** Angle extérieur, varie de 60° à 120°  
**0 107 95** Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

Réf. **Embout pour goulotte 50 x 220**

**0 107 05** Embout gauche ou droit

Couvercles supplémentaires **en pièces détachées**  
**Voir catalogue en ligne sur legrand.fr**

Autres couleurs ou dimensions sur mesure,  
**Contactez votre direction régionale**

