

Blocs nourrices équipés

à câbler



Blocs aluminium (52 x 52 mm)
 Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles
 Livrés sans cordon
 Prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16 A - 250 V~ équipées d'éclips de protection
 Puissance maxi : 3680 W en 230 V~ par circuit
 Fixation possible avec accessoire de fixation
 Conformes à la norme NF C 61-314

Réf. Avec prises courant fort

0 734 00 Avec prises 2P+T
 3 prises 2P+T

0 734 01 4 prises 2P+T

0 734 02 6 prises 2P+T

0 734 03 3 prises 2P+T à détrompage

0 734 04 4 prises 2P+T à détrompage

0 734 05 Equipé de :
 - 2 prises 2P+T
 - 2 prises 2P+T à détrompage


0 734 06 Equipé de :
 - 3 prises 2P+T
 - 3 prises 2P+T à détrompage

Avec prises 2P+T et disjoncteur différentiel

0 734 13 Equipé de :
 - 3 prises 2P+T
 - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16 A 30 mA

0 734 09 Equipé de :
 - 4 prises 2P+T
 - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16 A 30 mA

0 734 14 Equipé de :
 - 5 prises 2P+T
 - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16 A 30 mA

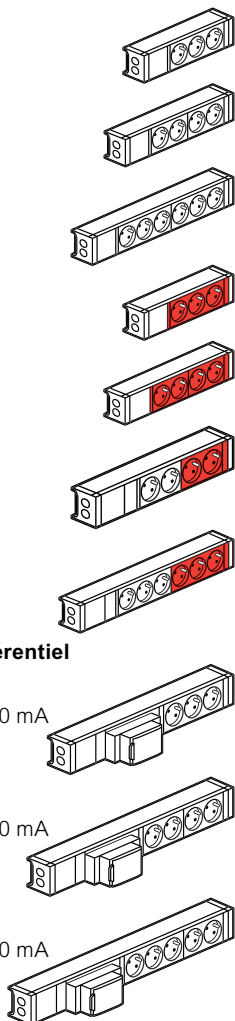


Réf. Avec prises courant faible

0 734 95 Equipé de :
 - 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP 1 module
 - 2 obturateurs 1 module


0 734 96 Equipé de :
 - 3 prises RJ 45 cat. 6 FTP 1 module
 - 3 obturateurs 1 module

 0 734 88 Equipé de :
 - 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP traversée cuivre 2 modules



Avec prises courant fort et courant faible

 0 734 19 Equipé de :
 - 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP 1 module
 - 2 prises 2P+T
 - 2 prises 2P+T à détrompage




Accessoires de fixation

0 734 70 Jeu de fixation standard

0 734 71' Jeu de fixation latérale

 0 734 72' Jeu de fixation par aimant



1 : Produit commandable à l'unité



Autres configurations sur mesure,
Contactez votre direction régionale



Modules de bureau et pop up
p. 978