


Détecteurs de mouvement pour applications spécifiques

ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle

Conformes à la RE2020

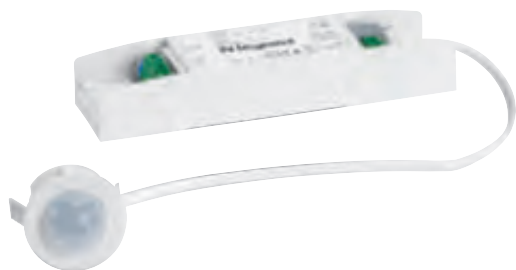

0 489 53



0 489 33

Tableau de choix **p. 982**
Tableau de charges **p. 992**

Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020

Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020

Allumage et extinction automatiques (réglage usine). Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40L (p. 893) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle. Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 994)

Temporisation réglable : 5 s à 59 min. Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux

Réf.	Détecteurs de mouvement spécial parkings extérieurs et caves
0 489 33	Fixation au mur ou plafond - saillie Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 20 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 55 Consommation 0,7 W en veille Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 72 (p. 993) Egalement compatibles avec configurateurs de réglage (p. 994)

Réf.	Détecteurs de mouvement spécial parkings extérieurs et caves (suite)
0 489 58	Fixation sur luminaire Détection infrarouge 360°, portée Ø16 m à 7 m de hauteur Hauteur de fixation maxi : 7 m 3 fils avec neutre IP 65 Consommation 0,85 W Température de fonctionnement de - 30 °C à + 35 °C Se fixe directement sur le luminaire type réglette (accessoires livrés). Non compatible avec l'outil de configuration réf. 0 882 35

Maîtrisez votre éclairage sur **legrand.fr**



Passerelle de configuration **p. 994**

