

Solutions LCS³ : baies 19" et équipements

BAIES LCS 19" (p. 1090 à 1093)




Socle réhausseur pour plancher technique (p. 1091)



Kit anti-basculement et kit de fixation au sol (p. 1092)

Capacité	Dimensions (mm)			Réf		Kits d'association	Unités de câblage	Socles et éléments de liaison					Entrées de câbles 19"		Gestion thermique				Gestion des câbles et cordons									
	H	L	P	Porte avant simple	Porte avant double			Kits socles		Jeux de 2 trappes pleines latérales	Trappes ventilées	Trappes à balai	Traverses de liaison	Plaques plastique avec balai		Plaques métal avec balai		Plaques avec ventilateurs 3 U		Tiroir de ventilation 1 U		Thermostat	Jeu de 3 supports gestion de câbles	Grilles guide câbles plates	Grilles de gestion verticale	Passe fils vertical	Extension de brassage	
								Haut. 100	Haut. 200					1 U	2 U	1 U	2 U	2 ventil.	3 ventil.	2 ventil.	4 ventil.							
BAIES LCS 19"																												
24 U	1226	600	600	0 463 00	-	0 463 37	-	0 464 50	0 464 52	0 464 54	0 464 60	0 464 62	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72	-	-	-	-
29 U	1448	600	600	0 463 06	-	0 463 37	-	0 464 50	0 464 52	0 464 54	0 464 60	0 464 62	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72	-	-	-	-
33 U	1626	600	600	0 463 12	-	0 463 37	-	0 464 50	0 464 52	0 464 54	0 464 60	0 464 62	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72	0 464 76	-	-	-
42 U	2026	600	600	0 463 18	-	0 463 37	0 463 34	0 464 50	0 464 52	0 464 54	0 464 60	0 464 62	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72	0 464 77	-	-	-
	2026	600	800	0 463 19	-	0 463 38	0 463 35	0 464 50	0 464 52	0 464 56	0 464 60 ou 0 464 61	0 464 62 ou 0 464 63	0 476 94	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72 ou 0 464 73	0 464 77	-	-	-
	2026	800	600	0 463 21	0 463 41	0 463 37	0 463 34	0 464 51	0 464 53	0 464 54	0 464 60 ou 0 464 61	0 464 62 ou 0 464 63	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72 ou 0 464 73	0 464 77	0 331 35	0 464 80	0 464 81
	2026	800	800	0 463 22	0 463 42	0 463 38	0 463 35	0 464 51	0 464 53	0 464 56	0 464 61	0 464 63	0 476 94	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 73	0 464 77	0 331 35	0 464 80	0 464 81
47 U	2248	800	800	0 463 28	-	0 463 38	-	0 464 51	0 464 53	0 464 56	0 464 61	0 464 63	0 476 94	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 73	-	-	-	-
	2248	800	1000	0 463 29	-	0 463 39	-	0 464 51	0 464 53	0 464 58	0 464 61	0 464 63	0 476 95	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 73 ou 0 464 74	0 464 77	0 331 35	0 464 80	0 464 81
BAIES D'EXTENSION LCS 19"																												
42 U	2026	600	600	0 463 30	-	Livré	0 463 34	0 464 50	0 464 52	0 464 54	0 464 60	0 464 62	0 476 93	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72	0 464 77	-	-	-
	2026	800	800	0 463 33	-	Livré	0 463 35	0 464 51	0 464 53	0 464 56	0 464 61	0 464 63	0 476 94	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 73	0 464 77	0 331 35	0 464 80	0 464 81
BAIES SERVEUR LCS 19"																												
42 U	2026	600	1000	0 463 85	-	0 463 39	-	0 464 50	0 464 52	0 464 58	0 464 60	0 464 62	0 476 95	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 72 ou 0 464 74	0 464 77	-	-	-
	2026	800	1000	0 463 86	-	0 463 39	-	0 464 51	0 464 53	0 464 58	0 464 61	0 464 63	0 476 95	0 465 28	0 465 29		0 465 30	0 465 31	0 464 87	0 464 88	0 464 89	0 464 90	0 348 48	0 464 73 ou 0 464 74	0 464 77	0 331 35	0 464 80	0 464 81

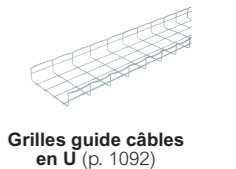

Grilles guide câbles en U (p. 1092)



Supports pour chemins de câbles haut (p. 1090)



Roulettes (p. 1090)

Packs petit tertiaire pré-équipés p. 1089



Logiciel LCS Pro³, configurez vos baies VDI en cuivre et fibre optique, à télécharger gratuitement sur legrand.fr

