 


Solutions LCS³ : baies 19" et accessoires

BAIES LCS 19" (p. 1090 à 1093)




Tablette support clavier et jeux de glissières (p. 1093)




Visserie de fixation (p. 1093)

Capacité	Dimensions (mm)			Réf		Tablettes			Tablettes charge lourde		Panneaux passe-fils 19"				Plaques obturatrices 19"							
	H	L	P	Porte avant simple	Porte avant double	Fixes - en drapeau sur 2 montants Haut. 2 U	Fixes - sur 4 montants Haut. 1 U	Télescopiques Haut. 1 U	Fixes Haut. 1 U	Télescopiques Haut. 2 U	Métal 2 axes, Soluclip		Plastique avec balai, clippage direct		Métal avec balai, Soluclip		Plastique, clippage direct		Métal, Soluclip			
											1 U	2 U	1 U	2 U	1 U	2 U	1 U	2 U	1 U	2 U	3 U	
BAIES LCS 19"																						
24 U	1226	600	600	0 463 00	-	Prof. 115 mm 0 465 00 Prof. 200 mm 0 465 01 Prof. 360 mm 0 465 02	Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
29 U	1448	600	600	0 463 06	-		Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
33 U	1626	600	600	0 463 12	-		Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
42 U	2026	600	600	0 463 18	-		Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2026	600	800	0 463 19	-		Prof. 625 mm 0 465 06	Prof. 625 mm 0 465 09	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2026	800	600	0 463 21	0 463 41		Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2026	800	800	0 463 22	0 463 42		Prof. 625 mm 0 465 06	Prof. 625 mm 0 465 09	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
47 U	2026	800	1000	0 463 23	0 463 43		Prof. 825 mm 0 465 07	Prof. 625 mm 0 465 10	Prof. 820 mm 0 465 17	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2248	800	800	0 463 28	-		Prof. 625 mm 0 465 06	Prof. 625 mm 0 465 09	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
2248	800	1000	0 463 29	-	Prof. 825 mm 0 465 07		Prof. 625 mm 0 465 10	Prof. 820 mm 0 465 17	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40	
BAIES D'EXTENSION LCS 19"																						
42 U	2026	600	600	0 463 30	-	Prof. 115 mm 0 465 00	Prof. 425 mm 0 465 05	Prof. 425 mm 0 465 08	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2026	800	800	0 463 33	-	Prof. 200 mm 0 465 01	Prof. 625 mm 0 465 06	Prof. 625 mm 0 465 09	-	-	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
BAIES SERVEUR LCS 19"																						
42 U	2026	600	1000	0 463 85	-	Prof. 115 mm 0 465 00	Prof. 825 mm 0 465 07	Prof. 625 mm 0 465 10	Prof. 820 mm 0 465 17	Prof. 820 mm 0 465 18	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40
	2026	800	1000	0 463 86	-	Prof. 200 mm 0 465 01	Prof. 825 mm 0 465 07	Prof. 625 mm 0 465 10	Prof. 820 mm 0 465 17	Prof. 820 mm 0 465 18	0 465 22	0 465 23		0 465 28	0 465 29	0 465 30	0 465 31	0 465 32	0 465 33	0 465 38	0 465 39	0 465 40

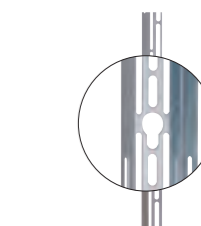

Supports de PDU (p. 1092)

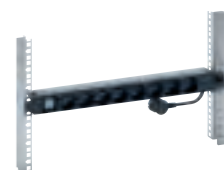

PDU (p. 1094 à 1096)

Packs petit tertiaire pré-équipés p. 1089



Logiciel LCS Pro³, configurez vos baies VDI en cuivre et fibre optique, à télécharger gratuitement sur **legrand.fr**

