


## LCS<sup>3</sup> fibre optique

pigtails, connecteurs à coller et épanouisseurs

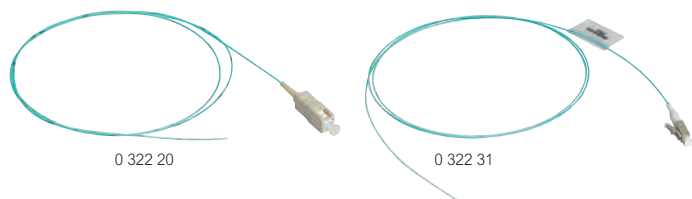

Tableaux de choix p. 1042-1043

### Réf. Pigtails - Core

Gaines en LSZH  
Permettent les raccordements câble fibre optique sur le terrain, rapides, fiables et performants :

- OM2/OM3/OM4 IL Typique/Master = 0,15 dB
  - OS2 IL Typique/Master = 0,18 dB
- Compatibles avec toutes les fusionneuses du marché

#### 50/125 µm - OM2 (PC)

Connecteurs

- 0 322 10 SC 1 m
- 0 322 11 LC 1 m
- 0 322 12 ST 1 m
- 0 322 13 SC 2 m
- 0 322 14 LC 2 m
- 0 322 15 ST 2 m

#### 50/125 µm - OM3 (PC)

Connecteurs

- 0 322 20 SC 1 m
- 0 322 21 LC 1 m
- 0 322 22 ST 1 m
- 0 322 23 SC 2 m
- 0 322 24 LC 2 m

#### 50/125 µm - OM4 (PC)

Connecteurs

- 0 322 30 SC 1 m
- 0 322 31 LC 1 m
- 0 322 32 ST 1 m
- 0 322 33 SC 2 m
- 0 322 34 LC 2 m

#### 9/125 µm - OS2 (APC ou UPC) - compatible OS1

Connecteurs

- 0 322 40 SC-APC OS2 1 m
- 0 322 41 SC-UPC OS2 1 m
- 0 322 42 LC-APC OS2 1 m
- 0 322 43 LC-UPC OS2 1 m
- 0 322 44 ST-UPC OS2 1 m
- 0 322 45 SC-APC OS2 2 m
- 0 322 46 SC-UPC OS2 2 m
- 0 322 47 LC-UPC OS2 2 m
- 0 322 48 LC-APC OS2 2 m
- 0 322 49 ST-UPC OS2 2 m

#### Kits de 12 pigtails LC - Core

- 0 326 24 OS2 12 pigtails LC-UPC
- 0 326 26 OM3 12 pigtails LC-PC
- 0 326 71 OM4 12 pigtails LC-PC

#### Gaine thermorétractable pour pigtails

- 0 327 44 40 mm - sachet de 50 gaines

#### Connecteurs à coller 50/125 et 62,5/125 µm

Livrés avec manchon 900 µm  
Connecteurs à ferrule céramique  
Atténuation typique : 0,3 dB  
Connecteurs

- 0 331 47 SC
- 0 331 00 LC



#### Epanouisseurs

Permettent un gainage fibre optique 900 µm  
Acceptent des diamètres de fibre 250 µm

- 0 330 48 Epanouisseur 6 fibres
- 0 330 49 Epanouisseur 12 fibres

## LCS<sup>3</sup> fibre optique

valise et connecteurs à raccordement rapide

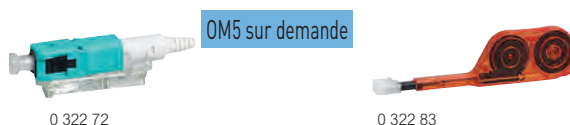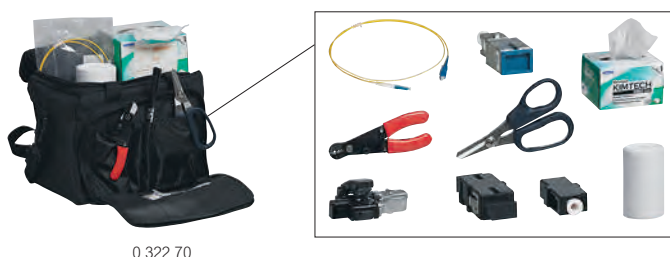

### Réf. Valise d'outillage pour préparation de la fibre optique pour connecteurs optiques rapides

0 322 70 Propose l'outillage nécessaire à la préparation du câble optique, à la réalisation d'un premier test du bon raccordement de la fibre sur le connecteur et les accessoires pour un confort de connexion dans toutes les situations

Composé de :

- Cliver de précision
- Dénudeur et ciseaux en Kevlar
- Localisateur de défaut visuel
- Notice et vidéo d'installation
- Accessoires (nettoyants, feutre, poubelle...)

#### Connecteurs à raccordement rapide

Raccordement réalisable avec valise réf. 0 322 70  
Rapides à raccorder, fiables et réutilisables jusqu'à 5 fois  
Permettent le verrouillage de la fibre à l'intérieur du connecteur  
Un témoin lumineux permet de tester la connexion  
Ne nécessitent aucune colle ni aucun polissage  
S'installent sur fibre 900 µm  
Pour fibre 250 µm utiliser des tubes dédiés, livrés avec les connecteurs IL typique multimode OM3/OM4 = 0,1 dB et monomode OS2 = 0,2 dB (PC) et 0,3 dB (APC)

#### Connecteurs multimodes OM3/OM4

- 0 322 71 Lot de 12 connecteurs LC PC 50/125 µm, 900/250 µm
- 0 322 72 SC PC 50/125 µm, 900/250 µm

#### Connecteurs monomodes OS2

- 0 322 73 Lot de 12 connecteurs LC UPC 9/125 µm, 900/250 µm
- 0 322 74 SC UPC 9/125 µm, 900/250 µm
- 0 322 75 SC APC 9/125 µm, 900/250 µm

#### Cliver de précision pour kit mise à jour valise réf. 0 326 90

0 322 80 Permet de couper la fibre optique avec précision et d'utiliser les connecteurs à raccordement rapide réf. 0 322 71 à 0 322 75 avec la valise réf. 0 326 90

#### Accessoires de nettoyage des fibres optiques

- 0 322 83 Nettoyant Ferrule MPO/MTP<sup>(1)</sup>
- 0 322 81 Nettoyant Ferrule LC (PC/APC)
- 0 322 82 Nettoyant Ferrule SC (PC/APC)
- 0 322 84 Cartouche de remplacement LC
- 0 322 85 Cartouche de remplacement SC
- 0 322 76 Dénudeur de fibre optique
- 0 322 77 Lingette
- 0 322 78 Spray de nettoyage

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd



Formation certification fibre optique Innoval sur **legrand.fr**