


Distribution d'énergie

PDU 19" 1 U LCS³

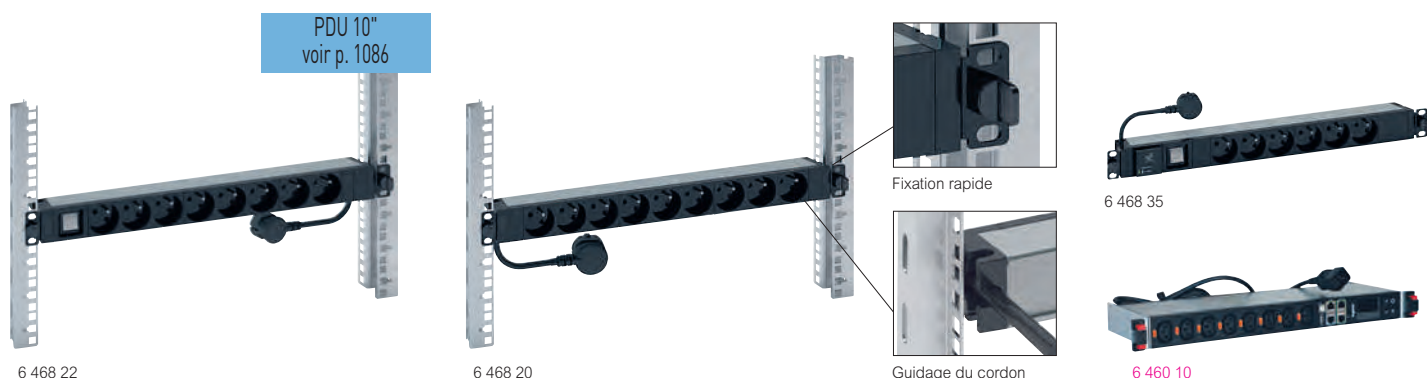

Caractéristiques techniques p. 1114

Destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19"
 Alimentation 230 V - 50/60 Hz
 Cuve aluminium hauteur 1 U
 Fixation rapide sans vis sur entraxe 19"⁽¹⁾
 Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré
 Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection
 Modules noirs (prises et fonctions)

Réf.	PDU avec interrupteur et/ou voyant
6 468 22	Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A 8 prises 2P+T Interrupteur à voyant
6 468 20	9 prises 2P+T Voyant de présence tension

Réf.	PDU standards
6 468 05	6 prises 2P+T
6 468 11	Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A 9 prises 2P+T rouges à détrompage
6 468 14	Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A 10 prises C13 Avec système de verrouillage des fiches Raccordement par bornier
6 468 15	12 prises C13 Avec système de verrouillage des fiches
6 468 07	Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T IEC 60309 16 A 6 prises C19 Avec système de verrouillage des fiches Raccordement par bornier
6 468 09	6 prises C13 + 2 prises C19 Avec système de verrouillage des fiches Raccordement par bornier

Réf.	PDU avec protection
6 468 30	Support de disjoncteurs débordant pour éviter les coupures accidentelles Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A 6 prises 2P+T Disjoncteur 16 A
6 468 33	6 prises 2P+T Disjoncteur différentiel 16 A 30 mA

Réf.	PDU avec parasurtenseur
6 468 35	Protège contre les surtensions réseau tout en conservant les prises sous tension Avec témoins lumineux : - 1 LED (blanc) pour la présence tension - 1 LED (vert) pour l'indication d'état du module parasurtenseur Remplacement du module parasurtenseur sans interruption de service avec la réf. 6 468 97 (p. 1096) Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A 6 prises 2P+T Module parasurtenseur et interrupteur

1 : Montage sur racks 19" Haute Densité uniquement avec visserie réf. 0 464 23 (p. 1100)

Réf.	Keor PDU onduleurs 19" avec prises en face avant
	Onduleur monophasé pour équipements dans les coffrets 19" Idéal petit tertiaire Composés de 8 prises en sortie LED de visualisation d'état en face avant et bouton marche/arrêt Fonction USB intégrée pour que l'onduleur soit perçu par les ordinateurs comme une batterie externe Cordon d'alimentation et USB fournis Protection par fusible : Dimensions H x L x P: 88 mm (2U) x 440 mm (19") x 150 mm
3 103 30	Puissance nominale (VA) : 800 Puissance active (W) : 480 Autonomie (min) : 10 à 15 Nbre de prises : 8 x 2 P+T
3 103 31	Puissance nominale (VA) : 800 Puissance active (W) : 480 Autonomie (min) : 10 à 15 Nbre de prises : 8 x IEC

Réf.	PDU 19" avec mesure d'entrée
6 460 10	PDU avec mesure d'intensité au niveau de l'entrée et du disjoncteur Possibilité de surveillance de l'environnement via l'un des capteurs externes en option (température, humidité...) Standard CEI 60320 12 prises de courant C13, avec cordon d'alimentation de 3 m avec fiche C20

Baies et coffrets LCS³
p. 1085-1086, 1090-1092

PDU à équiper, accessoires et rail DIN
p. 1096

Autres configurations de PDU sur mesure
Contactez votre direction régionale