




6 468 90



0 465 46 + 0 465 47

Réf. PDU à équiper

- 6 468 99 Fixation rapide sans vis sur montants 19"
Cuve aluminium
PDU 19"
reçoit 16 modules Mosaic
- 6 468 98 PDU 10"
reçoit 8 modules Mosaic

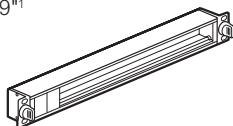

Accessoires de PDU

Obturbateurs de prise

Permettent de condamner l'utilisation d'une prise
Nécessitent une clé pour libérer l'accès
Gris clair RAL7035

- 6 468 90 Jeu de 6 obturbateurs pour prise 2P+T et 1 clé
- 6 468 94 Jeu de 6 obturbateurs pour prise C13 et 1 clé
- 6 468 95 Jeu de 6 obturbateurs pour prise C19 et 1 clé

Module parasurtenseur


Pour remplacement du module usagé des PDU avec parasurtenseur (p. 1095)
Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)
Avec témoins lumineux :
- 1 LED (blanc) pour la présence tension
- 1 LED (vert/rouge) pour l'indication d'état du module parasurtenseur

- 6 468 97 Module parasurtenseur


Rail DIN multi applications 19"

Pour montage des appareils modulaires (disjoncteurs, composants réseau multimédia...)
Capacité : 24 modules
Hauteur : 4 U

- 0 465 46¹ Fixation par vis sur montants 19"
Rail profilé avec façade
Livré avec obturbateur
24 modules

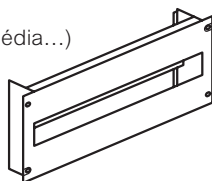

- 0 465 47 Capot arrière pour les applications courant fort (supérieur à 50 V)
S'utilise avec la réf. 0 465 46
Garantit un IPXXB
Livré avec un bornier (réf. 0 048 03)

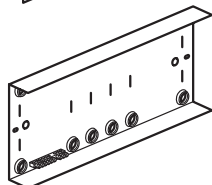

1 : Montage possible sur racks 19" Haute Densité avec visserie réf. 0 464 23 (p. 1100)



0 473 62 + 0 472 72 + 0 482 20



0 473 63 équipée

Caractéristiques techniques p. 197

Réf. Armoires Altis 19" 42 U

Armoires avec porte vitrée

Protection contre la poussière, l'eau, et les chocs en environnements exigeants - IP 55 - IK 10
Convient pour les charges exceptionnellement importantes (jusqu'à 720 kg sur 4 montants 19")
Porte réversible avec regard en verre trempé teinté
Fermeture double barre à verrouillage 4 points (barillets p. 208)
Panneau arrière démontable
Entrée de câbles basse (plaques p. 195)
Montants 19" et panneaux latéraux à commander séparément
Compatibles avec les équipements 19" LCS³
Acceptent les équipements de gestion de câblage réf. 0 331 35 et 0 464 80 en largeur 800 mm
RAL 7035

	Dimensions			Dim. regard		Poids (kg)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
0 473 63	2000	800	600	1775	575	110,4
0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
0 473 92	2000	800	800	1775	575	114,6

Jeu de 2 panneaux latéraux

	Pour armoires Haut. (mm)	Pour armoires Prof. (mm)
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800

Montants 19"

- 0 482 20 Jeu de 2 montants 42 U (perforations 9,5 x 9,5 mm)
Livrés avec pattes de fixation et visserie
Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm

Kit d'assemblage intérieur - IP 55 pour une charge de 1000 kg/m³

- 0 476 83 Ensemble composé de :
- 4 équerres
- 2 pattes d'association
- 1 joint d'étanchéité

Anneaux de levage M 14

- 0 476 96 Jeu de 4 anneaux
Pour une charge de 1000 kg/m³

Configurez vos armoires Altis à l'aide du **configurateur Altis / Atlantic / Marina** sur **legrand.fr**

Socles pour armoires Altis
p. 194