


Racks 19" Haute Densité

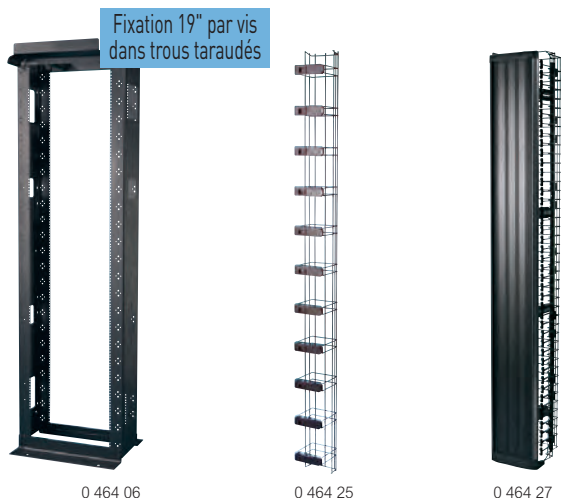

Fixation 19" par vis dans trous taraudés


Caractéristiques techniques p. 1118

Réf.	Racks 19" Haute Densité				
	Racks pour câblage Haute Densité (Data Centers, SANs, répartiteurs généraux...) Montants 19" de type canal permettant le guidage et la fixation des câbles, avec marquage des U et trous taraudés pour la fixation des équipements 19" Casquette haute pour une circulation droite-gauche de cordons en respectant les rayons de courbure Acceptent le kit rail DIN, les PDU 19" et les panneaux métal 19" LCS ² fixés avec la visserie réf. 0 464 23 (1 jeu de 50 livré avec le rack) Livrés avec colliers auto-agrippants Structure aluminium à monter Charge admissible : 675 kg Jumelage des racks par l'intermédiaire des grilles réf. 0 464 25/26/27 Noir				
	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Prof. montants (mm)
0 464 06	45 U	2185	604	521	267
0 464 07	45 U	2185	604	667	413

Réf.	Grille de gestion de cordons
	Se monte entre 2 racks jumelés ou sur un rack isolé La grille crée un espace de 63 mm entre 2 racks jumelés pour permettre un cheminement avant-arrière des câbles et cordons Capacité : 200 cordons cat. 6 Noir
0 464 25	Grille avec loquets de fermeture articulés 1965 x 153 x 156 mm


Réf.	Grilles de gestion de cordons avec porte
	Porte à double sens d'ouverture à démontage facile Se montent entre 2 racks jumelés, ou sur un rack isolé (réf. 0 464 26 uniquement) Les grilles créent un espace entre 2 racks jumelés (63 mm pour réf. 0 464 26, 165 mm pour réf. 0 464 27) pour permettre un cheminement avant-arrière des câbles et cordons Passage cordons latéraux au pas de 1 U Capacités : 200 cordons cat. 6 pour réf. 0 464 26, 580 cordons pour réf. 0 464 27 Livrées avec 12 clips de limitation de rayon de courbure et 4 supports de lovage Noir
0 464 26	1970 x 165 x 204 mm
0 464 27	1970 x 267 x 331 mm

Réf.	Supports chemin de câbles
	Se fixent dans la profondeur du rack pour supporter un chemin de câbles haut (grilles guide-câbles réf. 0 464 69/70 p. 1092) Pour rack réf. 0 464 06 Pour rack réf. 0 464 07
0 464 18	
0 464 19	

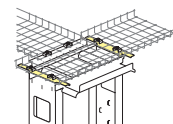

Réf.	Plaques de finition inférieure
	Plaques métalliques assurant une finition de la partie inférieure du rack, ainsi qu'une protection contre la poussière Les côtés des plaques se plient facilement pour permettre une arrivée directe des câbles dans le canal des montants 19"
0 464 15	Pour rack réf. 0 464 06
0 464 16	Pour rack réf. 0 464 07

Réf.	Panneaux de gestion de cordons 19"
	Panneaux fermés avec couvercle pivotant Profondeur 172 mm Noir
0 465 70	1 U
0 465 71	2 U

 

Réf.	Visserie pour équipements 19"
0 464 23	Jeu de 50 vis spécifiques pour racks 19" Haute Densité + 25 griffes de mise à la masse

PDU 19", kit rail DIN p. 1095-1096
Baies LCS³ p. 1090
Baies Linkeo p. 1097