

# Coffrets Linkeo 19"

## Caractéristiques générales

Coffrets muraux métalliques  
 Revêtement polyester texturé RAL 7016 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures  
 Porte en verre de sécurité sérigraphié  
 Indice de protection (étanchéité) contre les corps solides et liquides : IP 20  
 Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 08  
 Perforations des montants 19" : 9,5 x 9,5 mm  
 Charge admissible : 3 kg/U

## Conformité aux normes


Les coffrets Linkeo sont conformes aux normes suivantes :

<b>IEC 61587</b> <b>EN 61587</b>	Structures mécaniques pour équipement électronique : essais
<b>IEC 60529</b> <b>EN 60529</b>	(NF C 20-010) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
<b>IEC 62262</b> <b>EN 62262</b>	(EN 50102, NF C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)
<b>IEC 62368</b> <b>EN 62368</b>	Sécurité des matériels de traitement de l'information
<b>EIA-310-E</b>	Baies, racks, panneaux et équipements associés (ANSI/EIA-310-D-2005)
<b>IEC 60297-3-100</b> <b>DIN 41414-7</b>	(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in)

Les coffrets Linkeo permettent de s'intégrer à des installations conformes aux normes suivantes :

<b>ISO/IEC 11801</b> <b>EN 50173</b>	Technologie de l'information - Systèmes génériques de câblage
<b>ISO/IEC 14763-2</b> <b>EN 50174-2</b>	Installation pour systèmes génériques de câblage
<b>NF C 15-100</b> <b>Part 4-41</b>	Installations électriques à basse tension - Règles
<b>NF-C 90-483</b>	Câblage résidentiel des réseaux de communication
<b>IEC 60364-4-41</b>	Installations électriques basse tension - Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques


## Dimensions hors-tout (mm)

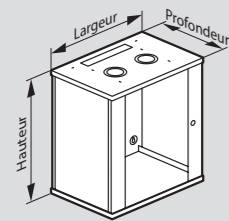


	Réf.	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur			
Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	359	605	454		
		6 462 01	9 U	492	605	454		
		6 462 02	12 U	625	605	454		
		6 462 03	15 U	759	605	454		
		6 462 04	18 U	892	605	454		
		6 462 05	21 U	1025	605	454		
		6 462 10	6 U	359	605	604		
		6 462 11	9 U	492	605	604		
		6 462 12	12 U	625	605	604		
		6 462 13	15 U	759	605	604		
		6 462 14	18 U	892	605	604		
		6 462 15	21 U	1025	605	604		
		Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux amovibles	6 462 50	6 U	359	608	458
				6 462 51	9 U	492	608	458
				6 462 52	12 U	625	608	458
6 462 53	15 U			759	608	458		
6 462 54	18 U			892	608	458		
6 462 55	21 U			1025	608	458		
6 462 60	6 U			359	608	608		
6 462 61	9 U			492	608	608		
6 462 62	12 U			625	608	608		
6 462 63	15 U			759	608	608		
6 462 64	18 U			892	608	608		
6 462 65	21 U			1025	608	608		
Coffrets pivotants 19"	6 462 21			9 U	492	642	615	
	6 462 22			12 U	625	642	615	
	6 462 23			15 U	759	642	615	
	6 462 24	18 U	892	642	615			
	6 462 25	21 U	1025	642	615			
Coffret fixe 10"	6 462 30	6 U	359	373	303			

## Ouverture de porte (mm)


Coffrets fixes 19" avec panneaux latéraux fixes réf. 6 462 00/.../15

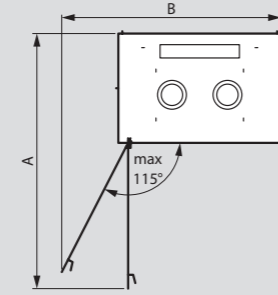


Coffrets fixes 19" avec panneaux latéraux amovibles réf. 6 462 50/.../65

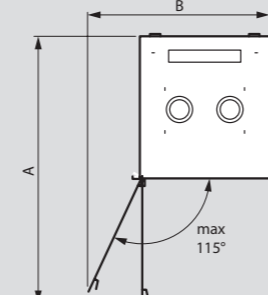


Coffrets pivotants 19" réf. 6 462 21/.../25

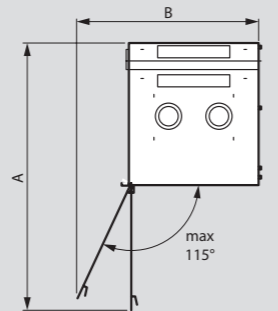


Coffret 10" réf. 6 462 30

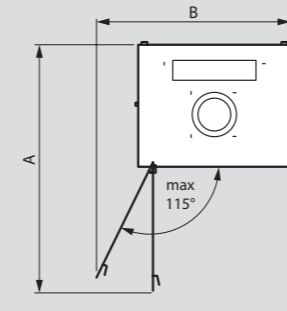


## Ouverture fond pivotant

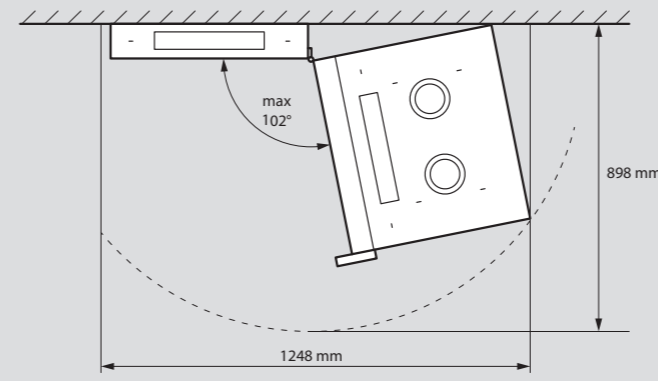

## Kit ventilateurs (mm)

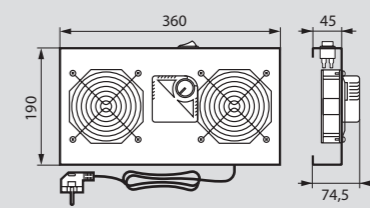

## Fixation (mm)

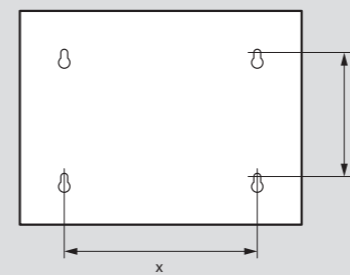

	Réf.	Capacité	A	B			
Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	981	795		
		6 462 01	9 U	981	795		
		6 462 02	12 U	981	795		
		6 462 03	15 U	981	795		
		6 462 04	18 U	981	795		
		6 462 05	21 U	981	795		
		6 462 10	6 U	1131	795		
		6 462 11	9 U	1131	795		
		6 462 12	12 U	1131	795		
		6 462 13	15 U	1131	795		
		6 462 14	18 U	1131	795		
		6 462 15	21 U	1131	795		
		Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux amovibles	6 462 50	6 U	983	797
				6 462 51	9 U	983	797
				6 462 52	12 U	983	797
6 462 53	15 U			983	797		
6 462 54	18 U			983	797		
6 462 55	21 U			983	797		
6 462 60	6 U			1133	797		
6 462 61	9 U			1133	797		
6 462 62	12 U			1133	797		
6 462 63	15 U			1133	797		
6 462 64	18 U			1133	797		
6 462 65	21 U			1133	797		
Coffrets pivotants 19"	6 462 21			9 U	1141	809	
	6 462 22			12 U	1141	809	
	6 462 23			15 U	1141	809	
	6 462 24	18 U	1141	809			
	6 462 25	21 U	1141	809			
Coffret fixe 10"	6 462 30	6 U	602	460			

	Réf.	Capacité	X	Y			
Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	400	152		
		6 462 01	9 U	400	286		
		6 462 02	12 U	400	419		
		6 462 03	15 U	400	552		
		6 462 04	18 U	400	685		
		6 462 05	21 U	400	819		
		6 462 10	6 U	400	152		
		6 462 11	9 U	400	286		
		6 462 12	12 U	400	419		
		6 462 13	15 U	400	552		
		6 462 14	18 U	400	685		
		6 462 15	21 U	400	819		
		Coffrets fixes 19"	panneaux latéraux amovibles	6 462 50	6 U	400	152
				6 462 51	9 U	400	286
				6 462 52	12 U	400	419
6 462 53	15 U			400	552		
6 462 54	18 U			400	685		
6 462 55	21 U			400	819		
6 462 60	6 U			400	152		
6 462 61	9 U			400	286		
6 462 62	12 U			400	419		
6 462 63	15 U			400	552		
Coffrets pivotants 19"	6 462 21	9 U	400	390			
	6 462 22	12 U	400	523			
	6 462 23	15 U	400	657			
	6 462 24	18 U	400	790			
	6 462 25	21 U	400	923			
Coffret fixe 10"	6 462 30	6 U	171	197			