


# Baies serveur charges lourdes 19"

## accessoires

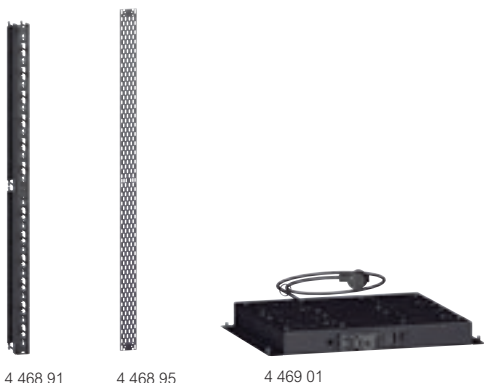

4 468 91

4 468 95

4 469 01

### Réf. **Passes-cordons verticaux**

Permettent de guider et gérer les cordons verticalement  
Jeu de 2  
Pour baie largeur 800 mm uniquement

#### **Plastique**

Idéaux pour cordons optiques

4 468 91

42 U

4 468 92

47 U

#### **Métal**

4 468 93

42 U

4 468 94

47 U



### **Grilles passe-câbles**

Grilles en métal perforées pour fixer les câbles en latéral dans les baies

#### **Plastique**

4 468 95

42 U - largeur 100 mm

4 468 96

47 U - largeur 100 mm



### Réf. **Kits ventilateurs**

Modules avec ventilateurs, interrupteur on/off et thermostat analogique

Livrés avec cordon d'alimentation 230 V~

 
longueur 3 m

4 469 01

4 ventilateurs

4 469 03

6 ventilateurs



### **Accessoires de PDU**

9 804 50

Fixation 19 pouces pour PDU basique

9 804 51

Jeu de 3 fixations Zéro U pour PDU verticaux

9 804 52

Capot transparent pour support de disjoncteur

4 468 97

Supports de PDU pour montage vertical du PDU

Se fixent dans l'angle de la baie

 
Jeu de 2 - pour 1 PDU



### **Kit de mise à la terre**

4 468 98

6 tresses de masse + jeu de barre cuivre



### **Eclairages LED**

Pré-câblés avec cordon d'alimentation longueur 2 m

Fixation magnétique

0 464 91

Avec interrupteur

Orientable à 60°

0 363 81

Avec détecteur de présence

Orientable à 120°



Autres accessoires : tablettes fixes et télescopiques, panneaux passe-fils 19"

p. 1092-1093 Catalogue France 2022