

## Kits de raccordements VX<sup>3</sup> optimisées

jusqu'à 4000 A en armoires XL<sup>3</sup> 4000



4 043 60

4 043 80

### Réf. Kits de raccordement DMX<sup>3</sup> - arrivées SCP

Barres pliées et percées pour le raccordement amont des DMX<sup>3</sup> sur les arrivées de canalisations électriques préfabriquées

Se montent en armoires XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm et 975 mm

- 4 043 00 Pour arrivée SCP 1600 A version fixe
- 4 043 01 Pour arrivée SCP 2000 A version fixe
- 4 043 02 Pour arrivée SCP 2500A version fixe
- 4 043 03 Pour arrivée SCP 1600 A version débrochable
- 4 043 04 Pour arrivée SCP 2000 A version débrochable

### Kits de raccordement pour transfert

Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75 mm

Le jeu de barres peut être installé indifféremment en haut ou en bas

#### Pour DMX<sup>3</sup> taille 2 - 2500 ou 3200 A

Se montent en armoires XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm et 975 mm

- 4 043 60 Pour version fixe
- 4 043 61 Pour inverseur version fixe
- 4 043 62 Pour version débrochable
- 4 043 63 Pour inverseur DMX<sup>3</sup> version débrochable

#### Pour DMX<sup>3</sup> taille 1 - 1000 à 2500 A

Se montent en armoires XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm et 975 mm

- 4 043 64 Pour version fixe - 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
- 4 043 65 Pour inverseur version fixe - 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
- 4 043 66 Pour version débrochable - 2 barres/pôle 1600 à 2500 A
- 4 043 67 Pour inverseur DMX<sup>3</sup> version débrochable 2 barres/pôle 2500 A
- 4 043 68 Pour version fixe - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
- 4 043 69 Pour inverseur version fixe - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
- 4 043 70 Pour version débrochable - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
- 4 043 71 Pour inverseur DMX<sup>3</sup> version débrochable 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A


#### Pour DPX<sup>3</sup> 1600 vertical

- 4 043 80 Pour version fixe prises avant en XL<sup>3</sup> 4000 prof. 475 mm
- 4 043 81 Pour version fixe prises avant en XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm
- 4 043 82 Pour version débrochable prises avant en XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm
- 4 043 83 Pour version fixe prises arrière en XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm
- 4 043 84 Pour version débrochable prises arrière en XL<sup>3</sup> 4000 prof. 725 mm


## Kits de raccordements VX<sup>3</sup> optimisées

en armoire XL<sup>3</sup> 4000

### Raccordement aval DMX<sup>3</sup> sur jeu de barres transfert

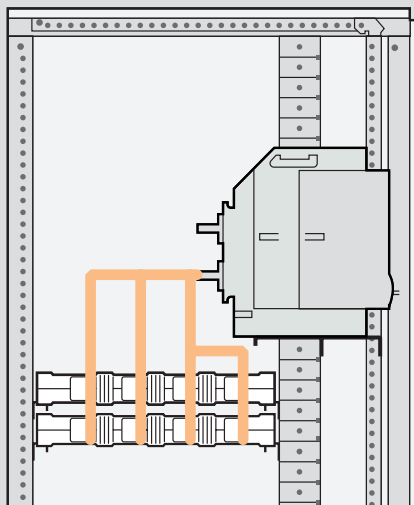

### Raccordement inverseurs de sources DMX<sup>3</sup> sur jeu de barres transfert

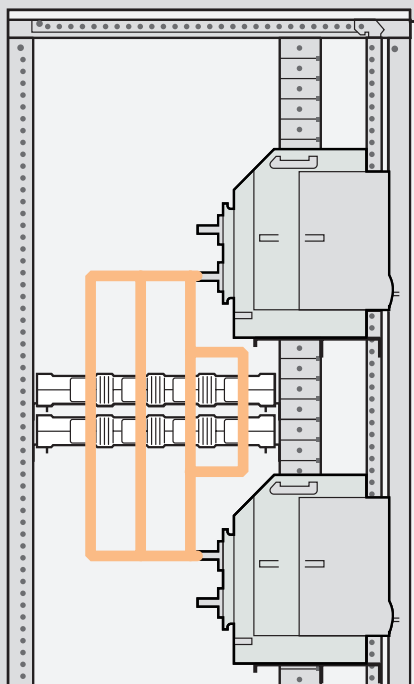

### Raccordement DPX<sup>3</sup> 1600 vertical sur jeu de barres transfert

Prises avant

Prises arrière

