


dooxie™ composable

prises de courant, sorties de câbles et Prêt-à-Poser

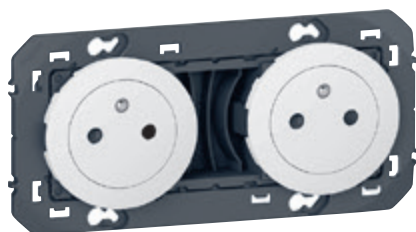

6 003 35



6 003 32



6 003 28



6 006 94

Tableau de choix des essentiels **p. 10**
Tableau de choix des plaques **p. 20**

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
A équiper de plaques (p. 20)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 21)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 49/47 ou 6 000 48 pour carrelage (p. 21)

Réf.	Prises de courant Surface 16 A
6 003 35 6 006 35 6 006 11 6 004 35 6 005 35	2P+T <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Blanc lot spécial chantier emballage par 50 <input type="radio"/> Blanc lot spécial chantier emballage par 150 <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 20 6 004 20	2P+T à voyant <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium
6 003 32 6 004 32 6 005 32	2x2P+T précâblées Ne permet pas la fixation avec griffes <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 33 6 004 33 6 005 33	3x2P+T précâblées Ne permet pas la fixation avec griffes <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 28 6 004 28 6 005 28	Prises de courant easyréno 16 A 2P+T faible profondeur 30 mm Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 21	2x2P+T compacte monobloc S'installe dans une boîte 1 poste Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement Livrée complète avec plaque <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Prises de courant à puits 16 A
6 003 37 6 004 37 6 005 37	2P+T <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 34 6 004 34 6 005 34	2P <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 25 6 004 25 6 005 25	Sorties de câbles Standard Installation en monoposte ou en multipostes avec les plaques dooxie (p. 20) <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Effet aluminium <input type="radio"/> Noir
6 003 23	IP 21 Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque Installation en monoposte <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc
6 006 94	Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer une prise de courant commandée Permet de commander une prise de courant depuis un point de commande sans tirer de fils Composition : - 1 prise de courant 2P+T 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges Livrée avec griffes et coque de protection de chantier - 1 commande d'éclairage et de prise sans fils Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible Produits livrés complets avec plaques blanches Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 30) à associer à la prise de courant Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 25)