



APPAREILLAGE SAILLIE KEVA™

CADRES SIMPLES

→ CADRES SIMPLES ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES ASL



11920

Emb. Réf.

Pour moulures Keva 22 x 12 mm

Prise 2P+T 1 poste	8 P	11910
Interrupteur 1 poste	8 P	11911
Double va-et-vient 1 poste	8 P	11912
Interrupteur lumineux 1 poste	8 P	11913
Poussoir 1 poste	8 P	11914
Prise téléphone 1 poste	8 P	11915
Prise RJ45 cat.5e 1 poste	8 P	11916
Prise TV simple 1 poste	8 P	11917
Prise TV-R-SAT 1 poste	8 P	11918

Pour moulures Keva 32 x 12 mm

Prise 2P+T 1 poste	8 P	11920
Interrupteur 1 poste	8 P	11921
Double va-et-vient 1 poste	8 P	11922
Interrupteur lumineux 1 poste	8 P	11923
Poussoir 1 poste	8 P	11924
Prise téléphone 1 poste	8 P	11925
Prise RJ45 cat. 5e 1 poste	8 P	11926
Prise TV simple 1 poste	8 P	11927
Prise TV-R-SAT 1 poste	8 P	11928

Pour moulures Keva hauteur 15 mm

 
Prise 2P+T 1 poste	8 P	11940
Interrupteur 1 poste	8 P	11941
Double va-et-vient 1 poste	8 P	11942
Interrupteur lumineux 1 poste	8 P	11943
Poussoir 1 poste	8 P	11944
Prise téléphone 1 poste	8 P	11945
Prise RJ45 cat. 5e 1 poste	8 P	11946
Prise TV simple 1 poste	8 P	11947
Prise TV-R-SAT 1 poste	8 P	11948

Pour moulures Keva hauteur 20 mm


Prise 2P+T 1 poste	8 P	11960
Interrupteur 1 poste	8 P	11961
Double va-et-vient 1 poste	8 P	11962
Interrupteur lumineux 1 poste	8 P	11963
Poussoir 1 poste	8 P	11964
Prise téléphone 1 poste	8 P	11965
Prise RJ45 cat. 5e 1 poste	8 P	11966
Prise TV simple 1 poste	8 P	11967
Prise TV-R-SAT 1 poste	8 P	11968

DIMENSIONS

Vue de droite



Vue de face

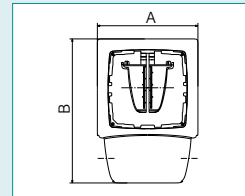

Cadre	A	B	C
22 x 12	70	90	25
32 x 12	70	100	25
Hauteur 15	70	118	29
Hauteur 20	70	118	33

INSTALLATION

