

APPAREILLAGE SAILLIE KEVA™

CADRES DOUBLES

→ CADRES DOUBLES ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES ASL



11930

Emb. Réf.

Pour moulures Keva hauteur 12 mm

2 prises 2P+T 2 postes	5 P	11930
Prise 2P+T + va-et-vient 2 postes	5 P	11931
Prise 2P+T + 1 poste vide 2 postes	5 P	11932
Prise 2P+T + prise téléphone 2 postes	5 P	11933
Prise 2P+T + prise RJ 45 cat. 5e 2 postes	5 P	11934
Prise 2P+T + prise TV simple 2 postes	5 P	11935
Prise 2P+T + prise TV-R-SAT 2 postes	5 P	11936

Pour moulures Keva hauteur 15 mm

 
2 prises 2P+T 2 postes	5 P	11950
Prise 2P+T + va-et-vient 2 postes	5 P	11951
Prise 2P+T + 1 poste vide 2 postes	5 P	11952
Prise 2P+T + prise téléphone 2 postes	5 P	11953
Prise 2P+T + prise RJ 45 cat. 5e 2 postes	5 P	11954
Prise 2P+T + prise TV simple 2 postes	5 P	11955
Prise 2P+T + prise TV-R-SAT 2 postes	5 P	11956

Pour moulures Keva hauteur 20 mm


2 prises 2P+T 2 postes	5 P	11970
Prise 2P+T + va-et-vient 2 postes	5 P	11971
Prise 2P+T + 1 poste vide 2 postes	5 P	11972
Prise 2P+T + prise téléphone 2 postes	5 P	11973
Prise 2P+T + prise RJ 45 cat. 5e 2 postes	5 P	11974
Prise 2P+T + prise TV simple 2 postes	5 P	11975
Prise 2P+T + prise TV-R-SAT 2 postes	5 P	11976

DIMENSIONS

Vue de droite



Vue de face

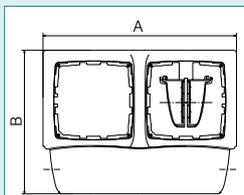

Cadre	A	B	C
Hauteur 12	134	100	25
Hauteur 15	70	118	29
Hauteur 20	70	118	33

INSTALLATION

