

CORNICHES KEVA™



 
→ 80 X 80



12237



12249



Blanc
Artic

Emb.



Corniche 80 x 80 mm, longueur 2,4 m

1 compartiment, fond + couvercle 5 P 12237
Livrée avec 4 agrafes

Module d'éclairage (13W - sans interrupteur) 6 P 12255

Module d'éclairage (13W - avec interrupteur) 6 P 12257

Composants de cheminement

Angle intérieur, angle plat 2 P 12249

Angle extérieur 2 P 12250

Angle intérieur 3 D 2 P 12259

Embout 10 P 12240

Joint de couvercle recouvrant 10 P 12258

Moulure DCL 22 x 12 mm - 32 x 12 mm - 32 x 15 mm 2 P 12260

Point de centre DCL (livré avec connecteur et avec piton) 15 P 11643

Supports d'appareillage et composants

Agrafe 20 P 32566

Crochets en zamac blanc (par 5) 10 P 12242



Montage appareillage format 45 x 45 mm 10 P 12239

COTES


Cotes permettant le clippage du capot entre le bord du profilé et du couvercle

Dimensions (mm)	Angle intérieur (mm)	Angle extérieur (mm)	Angle plat (mm)	Dérivation (mm)
80 x 80	30	30	30	-

Angle intérieur

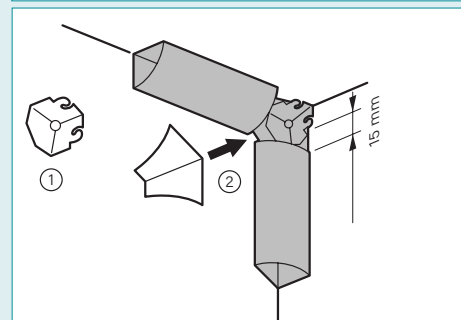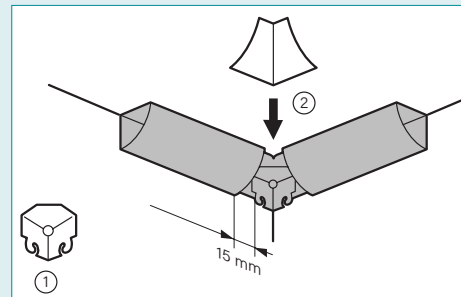

Angle extérieur

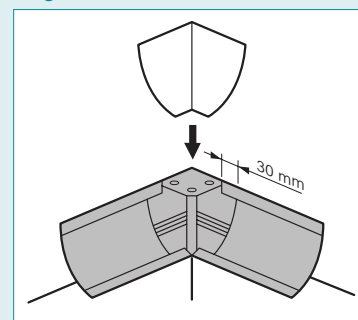

→ KIT BANDEAU MULTIFONCTION



12256

Blanc
Artic

Emb.



Profilé 80 x 80 mm, longueur 1,2 m

Equipé de :
- Module d'éclairage 13 W avec interrupteur 5 P 12256
- 3 prises 2P+T
- 2 embouts et couvercle 0,60 m
Livré avec 5 crochets