


GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™

PVC UNIVERSELLE

→ 130 X 50



48000

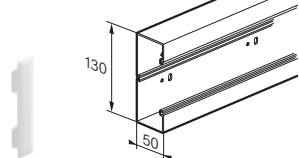

48048

Blanc
Artic

Emb.



Goulotte 130 x 50 mm

1 compartiment, fond seul, longueur 2 m 12 M 48006

Couvercle PVC largeur 80 mm 24 M 48001

Cloison PVC hauteur 50 mm 72 M 48047

Composants de cheminement

Angle intérieur variable 80°/120° 8 P **48007**

Angle extérieur variable 60°/120° 8 P **48008**

Angle plat 4 P **48009**


Embout 10 P **48010**

Joint de fond 10 P **48176**

Joint de couvercle largeur 80 mm 50 P 48048


Dérivation vers passage de plancher 4 P 12019

JOINT DE FOND

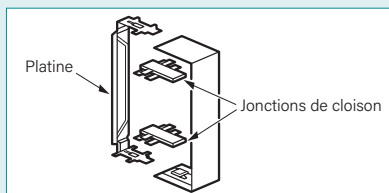

Permet le respect de l'indice de protection, le recouvrement des coupes et l'alignement des corps (joint de fond livré avec platine et jonction de cloison)

 CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm ²)	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)	
	Fils		Courant fort		Courant faible (mm)		
	1,5 mm ² Ø 3	2,5 mm ² Ø 3,5	3 x 1,5 mm ² Ø 9	3 x 2,5 mm ² Ø 11			
1	5565	445	333	62	43	228	40

++ Infos normes
p. 346

→ SUPPORTS D'INSTALLATION D'APPAREILLAGE



48050



48171

@

Blanc
Artic

Emb.



Pour couvercle largeur 80 mm

Support avec cadre de finition 1 poste pour appareillage Logix 10 P 48050

Support avec cadre de finition 2 postes pour appareillage Logix 5 P 48051

Support avec cadre de finition 3 postes pour appareillage Logix 5 P 48052

Support 1 poste pour appareillage entraxe 60 mm 5 P 48171

Séparateur 1 poste montage entraxe 60 mm 5 P 48173

Serre-câble pour réf 48173 10 P 48181

Séparateur ISO 3 postes - largeur 80 mm 5 P 48099