


## GOULOTTES ZH LOGIX™

### → 130 X 50 GOULOTTE D'INSTALLATION ZH

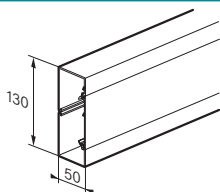

17004



Emb.  Blanc

**Goulotte PC-ABS 130 x 50 mm, longueur 2 m**

**1 compartiment, fond + couvercle** 12 M 17004

#### Composants de cheminement

**Angle intérieur variable 80° / 120°** 8 P **48007**

 
**Angle extérieur variable 60° / 120°** 8 P **48008**

**Angle plat** 4 P **48009**

**Embout** 10 P **48010**

**Joint de fond** 10 P **48176**

#### CAPACITÉ DE CÂBLAGE




Section par compart. (mm²)	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)
	Fils		Courant fort		Courant faible (mm)	
	1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7	
5565	445	333	62	43	228	40

### → 190 X 50 GOULOTTE D'INSTALLATION ZH



17005

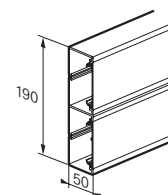

Emb.  Blanc

**Goulotte PC-ABS 190 x 50 mm, longueur 2 m**

**2 compartiments, fond + couvercle** 12 M 17005

#### Composants de cheminement

**Angle intérieur variable 80° / 120°** 5 P **48018**

 
**Angle extérieur variable 60° / 120°** 5 P **48019**

**Angle plat** 2 P **48020**

**Embout** 5 P **48021**


**Joint de fond** 5 P **48178**

#### CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm²)	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)	
	Fils		Courant fort		Courant faible (mm)		
	1,5 mm² Ø 3	2,5 mm² Ø 3,5	3 x 1,5 mm² Ø 9	3 x 2,5 mm² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7		
1	4017	321	240	45	29	164	40
2							

### → SUPPORTS D'INSTALLATION D'APPAREILLAGE

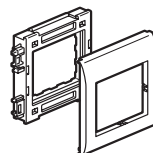

48050

➤ Pour montage sur goulotte d'installation ZH 85 x 50, 130 x 50 et 190 x 50 (p. 101 à 102)

Emb. Réf.

**Pour montage d'appareillage Logix format 45 x 45 mm**

**Support avec cadre de finition 1 poste** 10 P 48050

**Support avec cadre de finition 2 postes** 5 P 48051

**Support avec cadre de finition 3 postes** 5 P 48052

**Pour montage d'appareil modulaire**

**Support avec capot de protection pour disjoncteur 2 modules de finition 1 poste** 5 P 48063