



ÉCLISSAGE TRADITIONNEL

→ ED/EDT/EZT - ÉCLISSES DROITES ET COUDÉES




Assemblage avec éclisses CE25 (voir ci-contre) + BTRCC 6 x 20 pour réalisation de coudes et montages divers

Emb. EZ GC HR 304L 316L

| | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Éclisses droite ED275 (pour CF54 - CF105 - HDF105 - CF150) | 50 P | 558 221 | 558 223 | 558 226 | 558 228 | 558 224 |
| Éclisses droite ED1100 | 20 P | 558 201 | 558 203 | 558 206 | - | 558 204 |
| Éclisses droite EDT (pour CF30 À 150) | 50 P | 558 251 | - | - | - | 558 254 |
| Éclisses coudées ED250/90 | 50 P | 558 211 | 558 213 | - | - | - |
| Éclisses coudées EZT 90 | 25 P | 840 231 | 840 233 | - | - | - |
| Éclisses coudées EZT 90 en Kit | 1 P | - | - | 840 236 | - | - |


INFORMATIONS

Éclisses droites

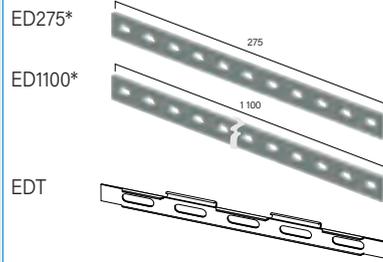

* Pas de 25 trous 7x12,5

Éclisses coudées

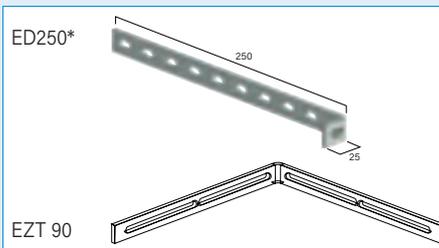

* Pas de 25 trous 7x12,5

Préconisations éclissage chemins de câbles
p. 116