
 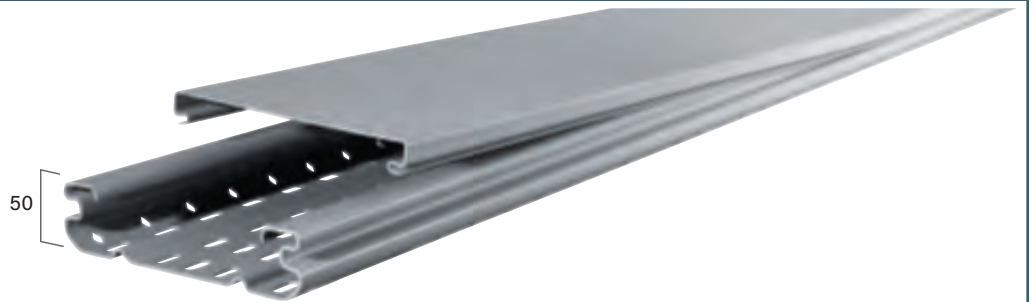


# CHEMINS DE CÂBLES PVC

## GAMME ISI PLAST™ - PROFILÉS HAUTEUR 50

### → HAUTEUR 50




RAL 7030


50 x 75	Emb.	
Profilé 50 x 75 perforé	24 M	637 701
Profilé 50 x 75 non perforé	24 M	637 700
Couvercle - longueur 3 m	24 M	637 760
Éclisse	20 P	637 790
Séparateur	42 M	637 788
Éclisse variable légère	20 P	637 793
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 705
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 707
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 703
Kit de dérivation en T avec couvercle	4 P	637 870 <sup>(1)</sup>
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 <sup>(2)</sup>
Embout de fermeture	2 P	637 708
Console	8 P	637 766
Suspension	8 P	637 771
Réhausse	8 P	637 781

### DIMENSIONS

637 700

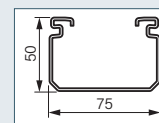


637 701

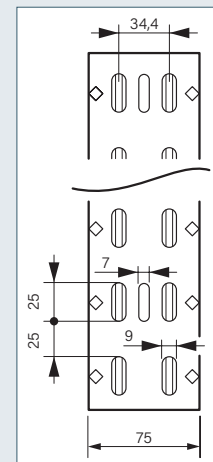


### DIMENSIONS

 637 710



637 711

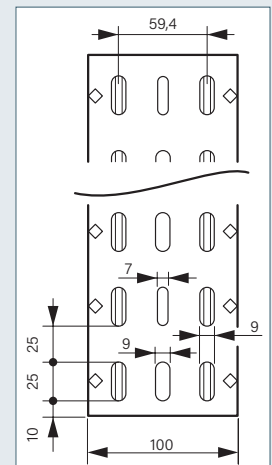

50 x 100	Emb.	
Profilé 50 x 100 perforé	24 M	637 711
Profilé 50 x 100 non perforé	24 M	637 710
Couvercle - longueur 3 m	24 M	637 761
Éclisse	20 P	637 790
Séparateur	42 M	637 788
Éclisse variable légère	20 P	637 793
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 715
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 717
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 713
Kit de dérivation en T avec couvercle	2 P	637 871 <sup>(1)</sup>
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 <sup>(2)</sup>
Embout de fermeture	2 P	637 718
Console	8 P	637 766
Suspension	8 P	637 771
Réhausse	8 P	637 781

(1) Référence composée de 5 pièces  
 (2) Référence composée de 2 pièces