 
 



CHEMINS DE CÂBLES PVC GAMME ISI PLAST™

PROFILÉS HAUTEUR 50 (SUITE)

→ HAUTEUR 50



RAL 7030

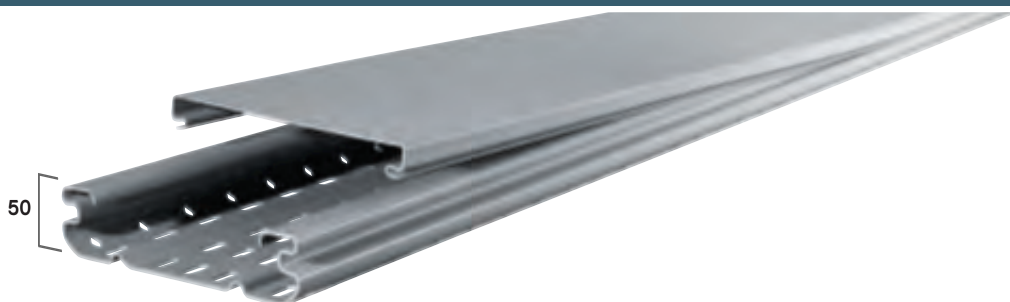


50 x 150	Emb.	
Profilé 50 x 150 perforé	18 M	637 721
Profilé 50 x 150 non perforé	18 M	637 720
Couvercle - longueur 3 m	18 M	637 762
Éclisse	20 P	637 790
Séparateur	42 M	637 788
Éclisse variable légère	20 P	637 793
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 725
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 727
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 723
Kit de dérivation en T avec couvercle	2 P	637 872 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 728
Console	6 P	637 767
Suspension	6 P	637 772
Réhausse	6 P	637 782


50 x 200	Emb.	
Profilé 50 x 200 perforé	6 M	637 731
Profilé 50 x 200 non perforé	6 M	637 730
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 763
Éclisse	20 P	637 791
Séparateur	42 M	637 788
Coude ascendant à 90° avec couvercle	2 P	637 735
Coude descendant à 90° avec couvercle	2 P	637 737
Coude horizontal avec couvercle	2 P	637 733
Kit de dérivation en T avec couvercle	1 P	637 873 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 738
Console	4 P	637 768
Suspension	4 P	637 773
Réhausse	4 P	637 783

DIMENSIONS

 637 720




637 721

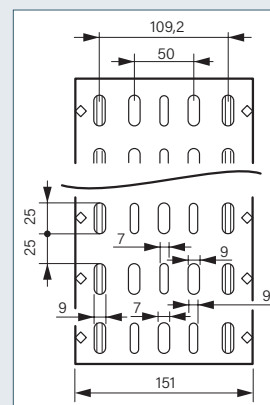


DIMENSIONS

 637 730



637 731

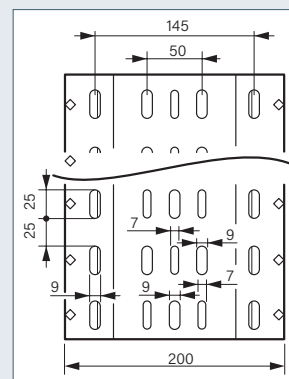

(1) Référence composée de 5 pièces

(2) Référence composée de 2 pièces