 


CHEMINS DE CÂBLES PVC

GAMME ISI PLAST™ - PROFILÉS HAUTEUR 50 (SUITE)

→ HAUTEUR 50



RAL 7030




50 x 300	Emb.	
Profilé 50 x 300 perforé	6 M	637 741
Profilé 50 x 300 non perforé	6 M	637 740
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 764
Éclisse	20 P	637 791
Séparateur	42 M	637 788
Coude ascendant à 90° avec couvercle	2 P	637 745
Coude descendant à 90° avec couvercle	2 P	637 747
Coude horizontal avec couvercle	2 P	637 743
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 874 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 748
Console	4 P	637 769
Suspension	4 P	637 774
Réhausse	4 P	637 784


50 x 400	Emb.	
Profilé 50 x 400 perforé	6 M	637 751
Profilé 50 x 400 non perforé	6 M	637 750
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 765
Éclisse	20 P	637 791
Séparateur	42 M	637 788
Coude ascendant à 90° avec couvercle	1 P	637 755
Coude descendant à 90° avec couvercle	1 P	637 757
Coude horizontal avec couvercle	1 P	637 753
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 875 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 758
Suspension	4 P	637 775
Réhausse	4 P	637 785

DIMENSIONS

 637 740




637 741

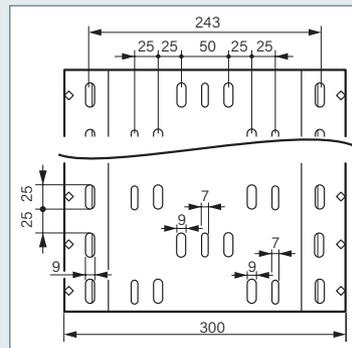


DIMENSIONS

 637 711



637 710

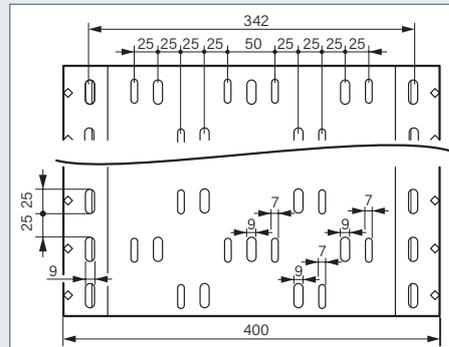

(1) Référence composée de 5 pièces
 (2) Référence composée de 2 pièces