 


CHEMINS DE CÂBLES PVC GAMME ISI PLAST™

PROFILÉS HAUTEUR 75

→ HAUTEUR 75



RAL 7030




75 x 75	Emb.	
Profilé 75 x 75 perforé	24 M	637 801
Profilé 75 x 75 non perforé	24 M	637 800
Couvercle - longueur 3 m	24 M	637 760
Éclisse	20 P	637 890
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 805
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 807
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 803
Kit de dérivation en Té avec couvercle	4 P	637 870 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 808
Console	8 P	637 766
Suspension	8 P	637 771
Réhausse	8 P	637 781


75 x 100	Emb.	
Profilé 75 x 100 perforé	18 M	637 811
Profilé 75 x 100 non perforé	18 M	637 810
Couvercle - longueur 3 m	24 M	637 761
Éclisse	20 P	637 890
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 815
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 817
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 813
Kit de dérivation en Té avec couvercle	2 P	637 871 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 818
Console	8 P	637 766
Suspension	8 P	637 771
Réhausse	8 P	637 781

DIMENSIONS

637 800

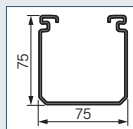


637 801

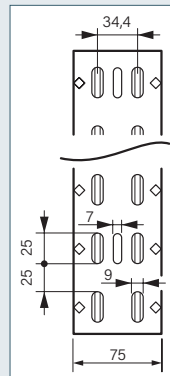


DIMENSIONS

637 810

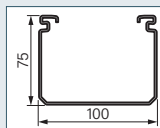

637 811

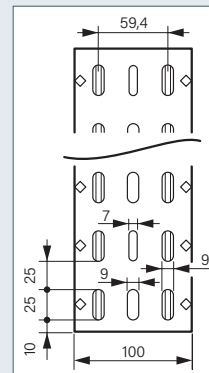

(1) Référence composée de 5 pièces

(2) Référence composée de 2 pièces