


CHEMINS DE CÂBLES PVC

GAMME ISI PLAST™ - PROFILÉS HAUTEUR 75 (SUITE)

→ HAUTEUR 75

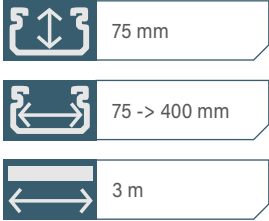


RAL 7030




75 x 150	Emb.	
Profilé 75 x 150 perforé	12 M	637 821
Profilé 75 x 150 non perforé	12 M	637 820
Couvercle - longueur 3 m	18 M	637 762
Éclisse	20 P	637 890
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	4 P	637 825
Coude descendant à 90° avec couvercle	4 P	637 827
Coude horizontal avec couvercle	4 P	637 823
Kit de dérivation en Té avec couvercle	2 P	637 872 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 828
Console	6 P	637 767
Suspension	6 P	637 772
Réhausse	6 P	637 782

75 x 200	Emb.	
Profilé 75 x 200 perforé	6 M	637 831
Profilé 75 x 200 non perforé	6 M	637 830
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 763
Éclisse	20 P	637 891
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	2 P	637 835
Coude descendant à 90° avec couvercle	2 P	637 837
Coude horizontal avec couvercle	2 P	637 833
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 873 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 838
Console	4 P	637 768
Suspension	4 P	637 773
Réhausse	4 P	637 783

DIMENSIONS

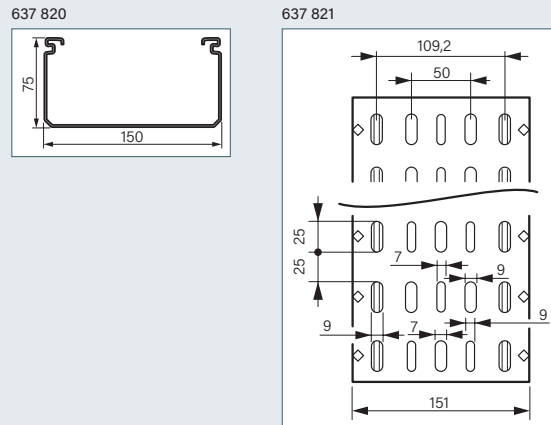

DIMENSIONS

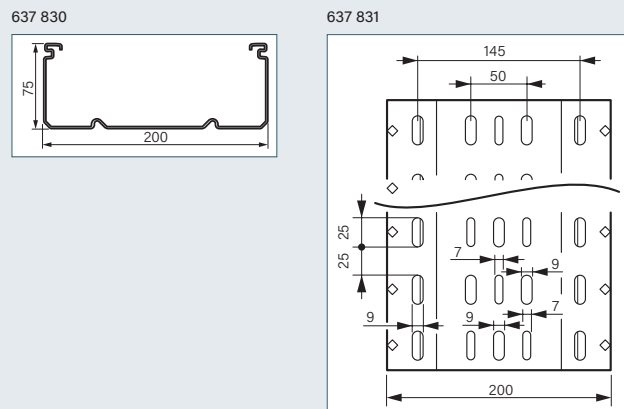

(1) Référence composée de 5 pièces
 (2) Référence composée de 2 pièces