 



CHEMINS DE CÂBLES PVC GAMME ISI PLAST™

PROFILÉS HAUTEUR 75 (SUITE)

→ HAUTEUR 75



RAL 7030

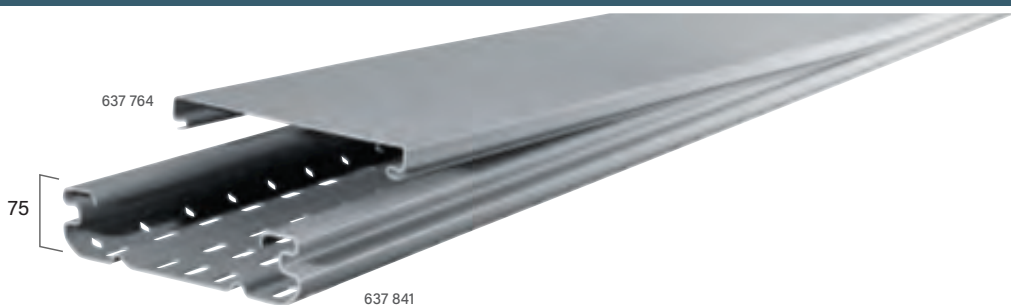


75 x 300	Emb.	
Profilé 75 x 300 perforé	6 M	637 841
Profilé 75 x 300 non perforé	6 M	637 840
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 764
Éclisse	20 P	637 891
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	2 P	637 845
Coude descendant à 90° avec couvercle	2 P	637 847
Coude horizontal avec couvercle	2 P	637 843
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 874 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 848
Console	4 P	637 769
Suspension	4 P	637 774
Réhausse	4 P	637 784


75 x 400	Emb.	
Profilé 75 x 400 perforé	6 M	637 851
Profilé 75 x 400 non perforé	6 M	637 850
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 765
Éclisse	20 P	637 891
Séparateur	30 M	637 888
Coude ascendant à 90° avec couvercle	1 P	637 855
Coude descendant à 90° avec couvercle	1 P	637 857
Coude horizontal avec couvercle	1 P	637 853
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 875 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 860 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 858
Suspension	4 P	637 775
Réhausse	4 P	637 785

DIMENSIONS

 637 840




637 841

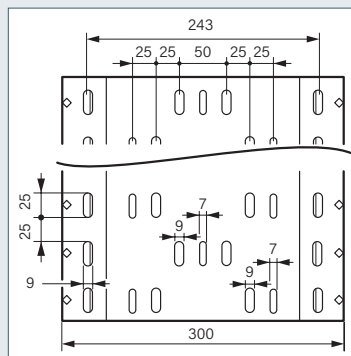


DIMENSIONS

 637 850



637 851

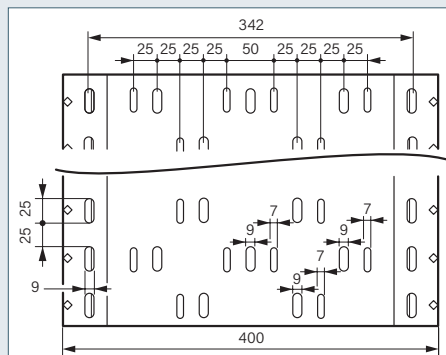

(1) Référence composée de 5 pièces
 (2) Référence composée de 2 pièces