

# CHEMINS DE CÂBLES PVC

## GAMME ISI PLAST™ - PROFILÉS HAUTEUR 100

### → HAUTEUR 100




RAL 7030




100 x 200	Emb.	
<b>Profilé 100 x 200 perforé</b>	6 M	637 901
<b>Profilé 100 x 200 non perforé</b>	6 M	637 900
<b>Couvercle - longueur 3 m</b>	12 M	637 763
<b>Éclisse</b>	20 P	637 990
<b>Séparateur</b>	24 M	637 988
<b>Coude ascendant à 90° avec couvercle</b>	1 P	637 905
<b>Coude descendant à 90° avec couvercle</b>	1 P	637 907
<b>Coude horizontal avec couvercle</b>	1 P	637 903
<b>Kit de dérivation en Té avec couvercle</b>	1 P	637 970 <sup>(1)</sup>
<b>Té de dérivation avec couvercle</b>	2 P	637 960 <sup>(2)</sup>
<b>Embout de fermeture</b>	2 P	637 908
<b>Console</b>	4 P	637 768
<b>Suspension</b>	4 P	637 773
<b>Réhausse</b>	4 P	637 783

100 x 300	Emb.	
<b>Profilé 100 x 300 perforé</b>	6 M	637 911
<b>Profilé 100 x 300 non perforé</b>	6 M	637 910
<b>Couvercle - longueur 3 m</b>	12 M	637 764
<b>Éclisse</b>	20 P	637 990
<b>Séparateur</b>	24 M	637 988
<b>Coude ascendant à 90° avec couvercle</b>	1 P	637 915
<b>Coude descendant à 90° avec couvercle</b>	1 P	637 917
<b>Coude horizontal avec couvercle</b>	1 P	637 913
<b>Kit de dérivation en Té avec couvercle</b>	1 P	637 971 <sup>(1)</sup>
<b>Té de dérivation avec couvercle</b>	2 P	637 960 <sup>(2)</sup>
<b>Embout de fermeture</b>	2 P	637 918
<b>Console</b>	4 P	637 769
<b>Suspension</b>	4 P	637 774
<b>Réhausse</b>	4 P	637 784

### DIMENSIONS

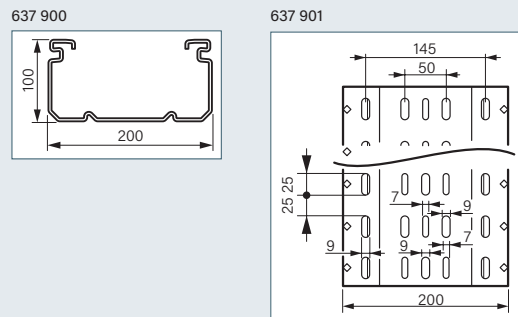

### DIMENSIONS

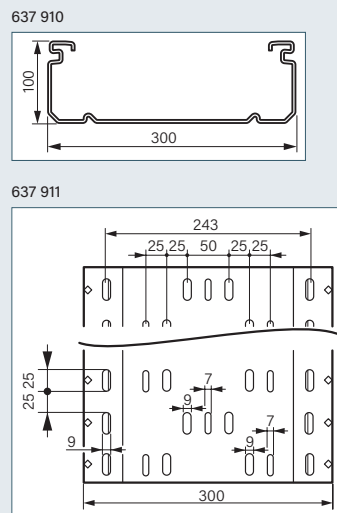

(1) Référence composée de 5 pièces  
 (2) Référence composée de 2 pièces