 


CHEMINS DE CÂBLES PVC

GAMME ISI PLAST™ - PROFILÉS HAUTEUR 100 (SUITE)

→ HAUTEUR 100



RAL 7030





100 x 600

Emb.

Profilé 100 x 600 perforé	6 M	637 941
Profilé 100 x 600 non perforé	6 M	637 940
Couvercle - longueur 3 m	12 M	637 964
Éclisse	20 P	637 990
Séparateur	24 M	637 988
Coude ascendant à 90° avec couvercle	1 P	637 945
Coude descendant à 90° avec couvercle	1 P	637 947
Coude horizontal avec couvercle	1 P	637 943
Kit de dérivation en Té avec couvercle	1 P	637 974 ⁽¹⁾
Té de dérivation avec couvercle	2 P	637 960 ⁽²⁾
Embout de fermeture	2 P	637 948
Suspension	4 P	637 977
Réhausse	4 P	637 984

 DIMENSIONS

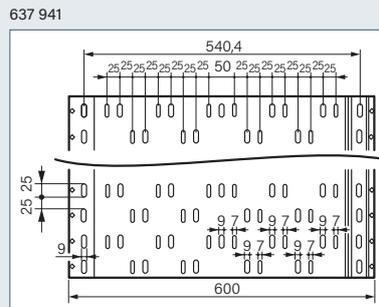

(1) Référence composée de 5 pièces
(2) Référence composée de 2 pièces

→ SYSTÈME TYPE « EDF »



	Emb.	PVC	Métal Epoxy	Inox
Profil U	8 M	637 950	637 986	-
Fixation type «gousset» PVC	8 P	637 955	-	-
Gousset époxy	6 P	-	637 985	-
Goupille PVC	100 P	637 951	-	-
Goupille INOX	50 P	-	-	637 952



Pour la fixation des profilés U métal époxy sur les goussets, utiliser des vis M8 x 20 (x4)
Pour la fixation des rails sur les goussets, utiliser des vis M8 x 20
Les matières PVC et Métal ne se montent pas ensemble

MONTAGE

Fixation universelle type « gousset » PVC réf. 637 955


Les Goussets PVC permettent d'effectuer un montage :
- en pendard simple (utiliser 2 goussets + 1 profilé en U)
- en pendard double (utiliser 4 goussets + 2 profilés en U)



CPS traction verticale

CPS, charge admissible pour traction verticale = 310 daN maxi

Gousset métal époxy réf. 637 985

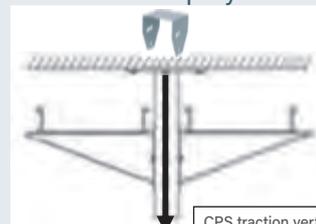

CPS traction verticale

CPS, charge admissible pour traction verticale = 580 daN maxi