 
 



# CHEMINS DE Câbles TôLE PERFORÉE

## GAMME P31 AUTO ET P31 M/F (MÂLE/FEMELLE)

### → P31 HAUTEUR 50 EMBOÎTABLES ET EMBOÎTABLES À ÉCLISSAGE AUTOMATIQUE

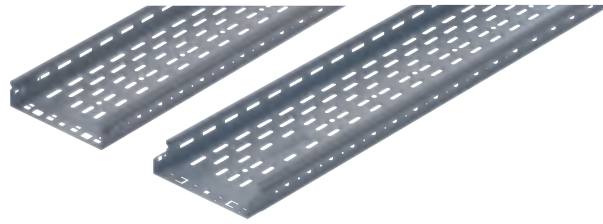

#### P31 Auto

Click à partir de la largeur 75 à la largeur 300 mm incluse  
1 point de fixation largeur 400-500 mm  
Plaque de fond (5 points de fixation) largeur 600 mm

#### P31 M/F

2 points de fixation jusqu'à la largeur 200 mm incluse  
3 points de fixation jusqu'à la largeur 300 mm  
Éclisse de fond (5 points de fixation) + 2 points de fixation sur les retours d'ailes pour largeur 600 mm

Emboîtables à éclissage automatique	L (mm)	Emb.	GS	HR	304L	316L
P31 M/F 50 X 50	77	3 M	-	485 330	-	-
P31 M/F auto 50 X 75	77	3 M	481 175	485 331	488 254	486 254
P31 M/F auto 50 X 100	100	3 M	481 100	485 332	488 255	486 255
P31 M/F auto 50 X 150	150	3 M	481 150	485 333	488 256	486 256
P31 M/F auto 50 X 200	200	3 M	481 201	485 334	488 257	486 257
P31 M/F auto 50 X 300	300	3 M	481 300	485 335	488 258	486 258
P31 M/F auto 50 X 400	400	3 M	481 400	485 336	488 259	486 259
P31 M/F auto 50 X 500	500	3 M	481 500	485 337	488 260	486 260
P31 M/F auto 50 X 600	600	3 M	481 600	485 338	488 261	486 261

#### Emboîtables pour fixation\*

	L (mm)	Emb.	GS	GC
P31 M/F 50 X 50	50	3 M	480 052	482 052
P31 M/F 50 X 75	77	3 M	480 852	482 852
P31 M/F 50 X 100	100	3 M	480 053	482 053
P31 M/F 50 X 150	150	3 M	480 054	482 054
P31 M/F 50 X 200	200	3 M	480 155	482 155
P31 M/F 50 X 300	300	3 M	480 156	482 156
P31 M/F 50 X 400	400	3 M	480 057	482 057
P31 M/F 50 X 500	500	3 M	480 058	482 058
P31 M/F 50 X 600	600	3 M	480 059	482 059


\* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Contenance en kg/m : poids indicatif des câbles lors d'un remplissage à 100% du chemin de câbles

P31 Largeur (mm)	Capacité maximale (kg/m)		
	P31 25	P31 50	P31 100
50	3	6	-
100	6	13	25
150	9	19	38
200	13	25	50
300	19	38	75
400	25	50	100
500	31	63	125
600	38	75	150

### COURBE DE CHARGES

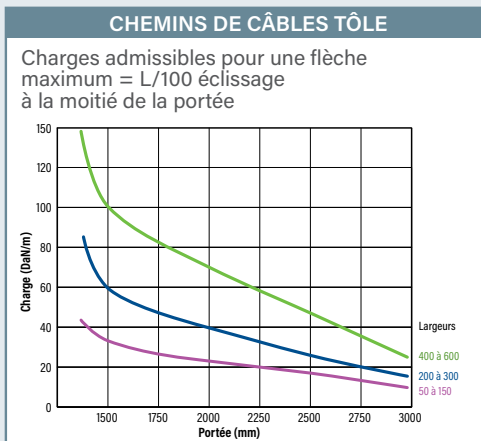

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande

Visserie  
p. 234-235