


COUVERCLES, CLIP ET CLOISONS POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31 M/F (MÂLE/FEMELLE)

→ COUVERCLE P31 CO

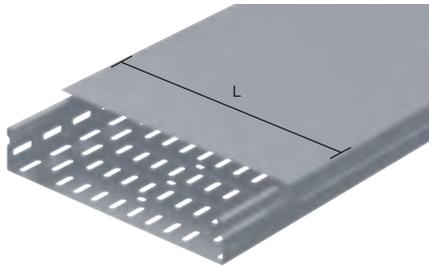

Couvercle encliquetable
Verrouillable avec clip P31 CFC (ci-contre)

Couvercle	Emb.	GS	HR	GC	304L	316L
P31 CO50	3 M	340 189	485 423	342 169	-	-
P31 CO75	3 M	340 190	485 196	342 170	346 313	346 613
P31 CO100	3 M	340 191	485 197	342 171	346 314	346 614
P31 CO150	3 M	340 192	485 198	342 172	346 315	346 615
P31 CO200	3 M	340 193	485 199	342 152	346 316	346 616
P31 CO300	3 M	340 194	485 200	342 153	346 317	346 617
P31 CO400	3 M	340 195	485 201	342 154	346 312	346 612
P31 CO500	3 M	340 196	485 202	342 155	346 477	486 477
P31 CO600	3 M	340 197	485 203	342 156	346 478	486 478

→ CLIP DE REPÉRAGE P31 MC



Montage sur la gamme P31

	Couleur.	Emb.	Réf.
P31 MC orange		50 P	340 184
P31 MC bleu		50 P	340 185
P31 MC jaune		50 P	340 186
P31 MC vert		50 P	340 187
P31 MC blanc		50 P	342 000

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande

→ CLIP CFC POUR COUVERCLES




Possibilité de verrouiller les couvercles P31 grâce au montage de 2 clips par extrémité du couvercle

CLIP P31 CFC	Emb.	304L	Emb.	INOX
	50 P	341 709*	40 P	481 709

* Avec la visserie p. 234-235

→ CLOISONS SÉPARATION

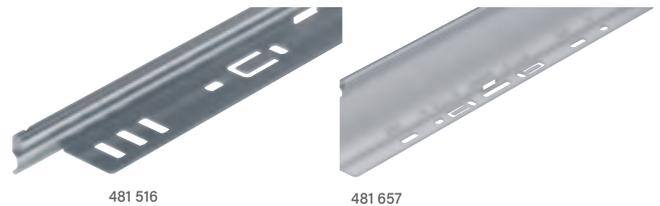

Cloison en 1 m pour les composants de dérivation et en 3 m pour les longueurs

	H (mm)	Emb.	GS	HR	GC	304L	316L
P31 cloison	25	3 M	-	-	483 516	-	-
P31 cloison flexible	50	1 M	481 535	485 003	483 535	-	-
P31 cloison	50	3 M	481 534	485 002	483 534	-	485 172
P31 cloison	75	1 M	-	-	-	X9A72L	-
P31 cloison	75	3 M	-	-	-	X9A71X	X9A71L
P31 cloison flexible	100	1 M	-	-	483 658	-	-
P31 cloison	100	3 M	-	-	483 657	-	-
						Emb.	316L
Embout de protection		50 P					481 162