


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ COUDES 90° ET COUVERCLES

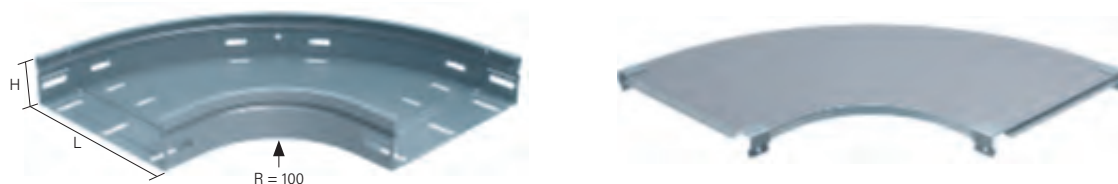

H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 500 mm incluse

H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Composants en HR en version CPC - livrés à plat

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Coude 90°				Couvercle coude 90°			
			GS	HR	GC	316L	GS	HR	GC	316L
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	340 906 ⁽¹⁾	-	342 906 ⁽¹⁾	-	340 861	-	342 861	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 907 ⁽¹⁾	-	482 907 ⁽¹⁾	-	480 862	-	482 862	-
	100	1 P	481 184	-	483 184	-	480 863	-	482 863	-
	150	1 P	481 185	-	483 185	-	480 864	-	482 864	-
	200	1 P	480 910	-	482 910	-	480 865	-	482 865	-
	300	1 P	480 911	-	482 911	-	480 866	-	482 866	-
	400	1 P	481 188	-	483 188	-	480 867	-	482 867	-
	500	1 P	481 189	-	483 189	-	480 868	-	482 868	-
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	340 914 ⁽¹⁾	485 373 ⁽¹⁾	342 914 ⁽¹⁾	-	340 861	485 220	342 861	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 789 ⁽¹⁾	485 374 ⁽¹⁾	482 789 ⁽¹⁾	480 179 ⁽¹⁾	480 862	485 212	482 862	488 000 ⁽³⁾
	100	1 P	481 190	485 375	483 190	480 180 ⁽¹⁾	480 863	485 213	482 863	488 001 ⁽³⁾
	150	1 P	481 191	485 376	483 191	480 181 ⁽¹⁾	480 864	485 214	482 864	488 002 ⁽³⁾
	200	1 P	481 192	485 377	483 192	480 182	480 865	485 215	482 865	488 003 ⁽³⁾
	300	1 P	481 193	485 378	483 193	480 183	480 866	485 216	482 866	488 004 ⁽³⁾
	400	1 P	481 194	485 379	483 194	480 184	480 867	485 217	482 867	488 005 ⁽³⁾
	500	1 P	481 195	485 380	483 195	480 185	480 868	485 218	482 868	488 006 ⁽³⁾
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	75	1 P	-	-	-	BI075L ⁽¹⁾	-	-	-	488 000 ⁽³⁾
	100	1 P	-	-	-	BI100L ⁽¹⁾	-	-	-	488 001 ⁽³⁾
	150	1 P	-	-	-	BI150L ⁽¹⁾	-	-	-	488 002 ⁽³⁾
	200	1 P	-	-	-	BI200L ⁽¹⁾	-	-	-	488 003 ⁽³⁾
	300	1 P	-	-	-	BI300L ⁽¹⁾	-	-	-	488 004 ⁽³⁾
	400	1 P	-	-	-	BI400L ⁽¹⁾	-	-	-	488 005 ⁽³⁾
	500	1 P	-	-	-	BI500L ⁽¹⁾	-	-	-	488 006 ⁽³⁾
	600	1 P	-	-	-	BI600L ⁽¹⁾	-	-	-	488 007 ⁽³⁾
HAUTEUR 100	100	1 P	483 315	-	483 202	-	480 863	-	482 863	-
	150	1 P	483 316	-	483 203	-	480 864	-	482 864	-
	200	1 P	480 932	-	482 932	-	480 865	-	482 865	-
	300	1 P	480 933	-	482 933	-	480 866	-	482 866	-
	400	1 P	483 319	-	483 206	-	480 867	-	482 867	-
	500	1 P	483 320	-	483 207	-	480 868	-	482 868	-
600	1 P	483 321	-	483 208	-	480 869	-	483 314	-	

(1) Composants non perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter

(3) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande