


CHANGEMENTS DE PLAN OU DE DIRECTION POUR TÔLE PERFORÉE - GAMME P31

→ TÉS ET COUVERCLES

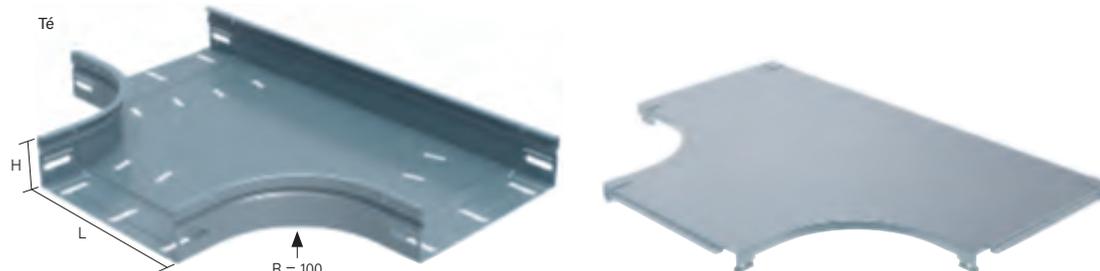

- H25 : - 2 points de fixation et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H50 : - 2 points de fixation sur le côté et 1 point optionnel sur le fond jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 3 points de fixation à partir de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse
- H100 : - 4 points de fixation sur le côté jusqu'à la largeur 300 mm incluse
 - 4 points de fixation sur le côté et 1 sur le fond de la largeur 400 mm à la largeur 600 mm incluse

* Sauf largeur 50 R=20 mm

* Composants en HR en version CPC - livrés à plat

* Utiliser la BTRCC P31 6 x 12 (p. 235)

	Larg. (mm)	Emb.	Té			Couvercle Té		
			GS	GC	316L	GS	GC	316L
HAUTEUR 25	50 ⁽¹⁾	1 P	341 095 ⁽¹⁾	343 095 ⁽¹⁾	-	340 879	342 879	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	481 096 ⁽¹⁾	482 096 ⁽¹⁾	-	480 880	482 880	-
	100	1 P	483 248	483 448	-	480 881	482 881	-
	150	1 P	483 249	483 449	-	480 882	482 882	-
	200	1 P	483 250	483 450	-	480 883	482 883	-
	300	1 P	483 251	483 451	-	480 884	482 884	-
	400	1 P	483 252	483 452	-	480 885	482 885	-
HAUTEUR 50	50 ⁽¹⁾	1 P	341 103 ⁽¹⁾	343 103 ⁽¹⁾	-	340 879	342 879	-
	75 ⁽¹⁾	1 P	480 899 ⁽¹⁾	482 899 ⁽¹⁾	480 280 ⁽¹⁾	480 880	482 880	488 050 ⁽³⁾
	100	1 P	481 454	483 454	480 281 ⁽¹⁾	480 881	482 881	488 051 ⁽³⁾
	150	1 P	481 455	483 455	480 282 ⁽¹⁾	480 882	482 882	488 052 ⁽³⁾
	200	1 P	481 456	483 456	480 283 ⁽¹⁾	480 883	482 883	488 053 ⁽³⁾
	300	1 P	481 457	483 457	480 284 ⁽¹⁾	480 884	482 884	488 054 ⁽³⁾
	400	1 P	481 458	483 458	480 285	480 885	482 885	488 055 ⁽³⁾
	500	1 P	481 459	483 459	480 286	480 886	482 886	488 056 ⁽³⁾
HAUTEUR 75 ⁽²⁾	600	1 P	481 450	483 360	480 287	480 887	483 377	488 057 ⁽³⁾
	75	1 P	-	-	BS075L ⁽¹⁾	-	-	488 050 ⁽³⁾
	100	1 P	-	-	BS100L ⁽¹⁾	-	-	488 051 ⁽³⁾
	150	1 P	-	-	BS150L ⁽¹⁾	-	-	488 052 ⁽³⁾
	200	1 P	-	-	BS200L ⁽¹⁾	-	-	488 053 ⁽³⁾
	300	1 P	-	-	BS300L ⁽¹⁾	-	-	488 054 ⁽³⁾
	400	1 P	-	-	BS400L ⁽¹⁾	-	-	488 055 ⁽³⁾
	500	1 P	-	-	BS500L ⁽¹⁾	-	-	488 056 ⁽³⁾
HAUTEUR 100	600	1 P	-	-	BS600L ⁽¹⁾	-	-	488 057 ⁽³⁾
	100	1 P	481 466	483 466	-	480 881	482 881	-
	150	1 P	481 467	483 467	-	480 882	482 882	-
	200	1 P	481 468	483 468	-	480 883	482 883	-
	300	1 P	481 469	483 469	-	480 884	482 884	-
	400	1 P	481 470	483 470	-	480 885	482 885	-
500	1 P	481 471	483 471	-	480 886	482 886	-	
600	1 P	481 472	483 472	-	480 887	483 377	-	

(1) Composants non perforés

(2) Pour les autres matières nous consulter

(3) Couvercles livrés avec borne de terre pour la continuité électrique avec le kit (p. 172)

P31 Auto hauteur 75 et ses composants sont disponibles sur simple demande